

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm<sup>2</sup> または 120 mm<sup>2</sup> までの幅広いプロセス範囲

## 一般注文データ

バージョン	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">1500470000</a>
種別	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
数量	1 items

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	515 mm	長さ (インチ)	20.2755 inch
正味重量	2040 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## 技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし		
-------	------------------	--	--

## クリップインサート

クリップ幅	5 mm	クリップ断面積、アルミニウム	10 ... 50 mm <sup>2</sup>
-------	------	----------------	---------------------------

## ツールデータクリッピング

フェルール断面積、最大	70 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小	6 mm <sup>2</sup>
クリップタイプ/プロファイル	六角クリップ		

## 接点の説明

接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ	クリップ範囲、最大	70 mm <sup>2</sup>
クリップ範囲、最小	6 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

6 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M5/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497840000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497850000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497860000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
数量	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M5/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497870000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497880000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497890000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KP-M10/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497910000</a>	ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M5/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497920000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497930000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497940000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497950000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497960000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	KP-M6/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497970000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497980000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497990000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498000000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498010000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M6/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498020000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498030000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498040000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498050000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 ST	

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	KP-M16/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498060000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M6/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498510000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498070000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498080000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498090000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 ST	
種別	KP-M14/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498570000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498110000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 ST	
種別	KP-M20/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498120000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

70 mm<sup>2</sup>70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M8/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498130000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498140000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498150000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498560000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498160000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498170000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497420000</a>	ケーブルラグ、終端、10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497430000</a>	ケーブルラグ、終端、10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M6/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497440000</a>	ケーブルラグ、終端、16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497450000</a>	ケーブルラグ、終端、16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497470000</a>	ケーブルラグ、終端、16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497480000</a>	ケーブルラグ、終端、16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497490000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497510000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497520000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497530000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497540000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497550000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497570000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497580000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

50 mm<sup>2</sup>50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497590000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497610000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497620000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497630000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497640000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497650000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWPN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497660000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497680000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 ST	

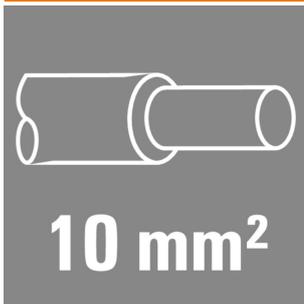
6 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1498610000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118307931	
数量	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1498620000</a>	ケーブルラグ、終端,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-16	バージョン	
注文番号	<a href="#">1498630000</a>	ケーブルラグ、終端、16 mm <sup>2</sup> 、16 mm <sup>2</sup> 、なし	
GTIN (EAN)	4050118307856		
数量	100 ST		

25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-25	バージョン	
注文番号	<a href="#">1498640000</a>	ケーブルラグ、終端、25 mm <sup>2</sup> 、25 mm <sup>2</sup> 、なし	
GTIN (EAN)	4050118308013		
数量	100 ST		

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-35	バージョン	
注文番号	<a href="#">1498650000</a>	ケーブルラグ、終端、35 mm <sup>2</sup> 、35 mm <sup>2</sup> 、なし	
GTIN (EAN)	4050118308143		
数量	100 ST		

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

50 mm<sup>2</sup>50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498660000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118307948	
数量	50 ST	

70 mm<sup>2</sup>70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498670000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118308020	
数量	50 ST	