

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm<sup>2</sup> または 120 mm<sup>2</sup> までの幅広いプロセス範囲

## 一般注文データ

バージョン	10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">1500480000</a>
種別	PZ PK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309089
数量	1 items

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

深さ	660 mm	奥行き (インチ)	25.9842 inch
正味重量	3800 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

## クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ断面積、アルミニウム	10 ... 70 mm <sup>2</sup>
-------	------	----------------	---------------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	120 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小.	10 mm <sup>2</sup>
クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ		

## 接点の説明

クリンプ範囲、最大	120 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	10 mm <sup>2</sup>
-----------	---------------------	-----------	--------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M5/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497870000</a>	ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497880000</a>	ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497890000</a>	ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1497910000</a>	ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M5/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497920000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497930000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
数量	100 ST	

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	KP-M8/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497940000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497950000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497960000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M6/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497970000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497980000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1497990000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498000000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498010000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 ST	

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M6/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498020000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498030000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498040000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498050000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498060000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M6/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498510000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 ST	

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	KP-M8/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498070000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498080000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498090000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 ST	
種別	KP-M14/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498570000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498110000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 ST	
種別	KP-M20/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498120000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M8/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498130000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498140000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498150000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 ST	

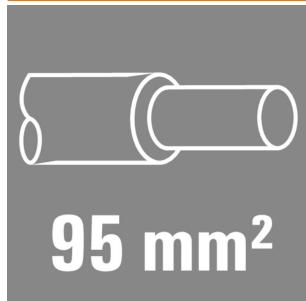
## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	KP-M14/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498560000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498160000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498170000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 ST	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

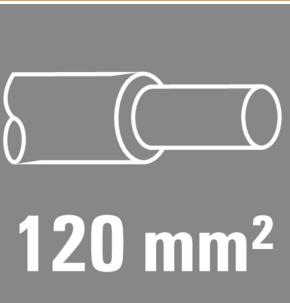
種別	KP-M8/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498180000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498190000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498210000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498520000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498220000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498230000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
数量	50 ST	

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

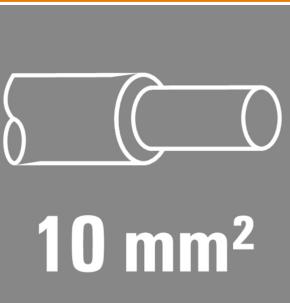
120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KP-M8/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498480000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498240000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498250000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498490000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498270000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498280000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
数量	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## PZ PK 10/120

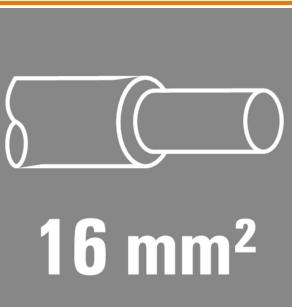
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	KWP-M6/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497420000</a>	ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 ST	
種別	KWP-M8/-10 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497430000</a>	ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 ST	

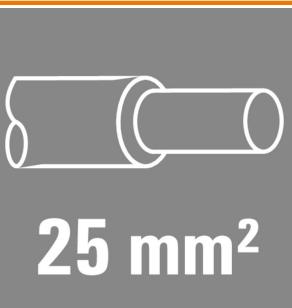
16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWP-M6/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497440000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
数量	100 ST	
種別	KWP-M8/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497450000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
数量	100 ST	
種別	KWP-M10/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497470000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
数量	100 ST	
種別	KWP-M12/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497480000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

種別	KWPN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497490000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497510000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497520000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497530000</a>	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497540000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497550000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497570000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497580000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 ST	

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

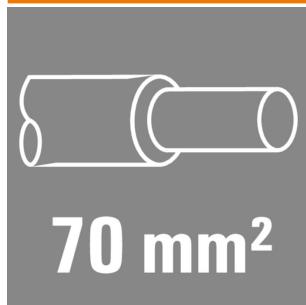
50 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497590000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497610000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497620000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497630000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497640000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497650000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 ST	

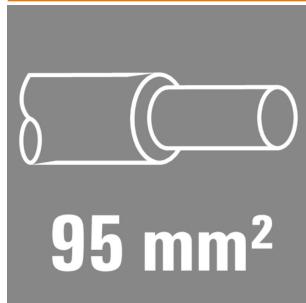
## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	KWPN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497660000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497680000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 ST	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497690000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497710000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497720000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497730000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
数量	25 ST	

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	KWPN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497750000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497760000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497770000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M20/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497780000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
数量	25 ST	

10 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1498620000</a>	ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , なし
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

種別	VPN/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1498630000</a>	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , なし
GTIN (EAN)	4050118307856	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-25	バージョン
注文番号	<a href="#">1498640000</a>	ケーブルラグ、終端, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , なし
GTIN (EAN)	4050118308013	
数量	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498650000</a>	ケーブルラグ、終端, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , なし
GTIN (EAN)	4050118308143	
数量	100 ST	

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

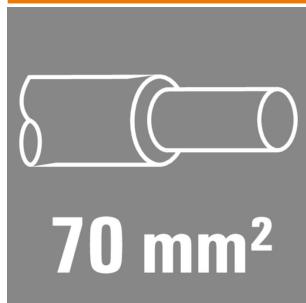
50 mm<sup>2</sup>

## 一般注文データ

種別	VPN/-50	バージョン ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,なし
注文番号	<a href="#">1498660000</a>	
GTIN (EAN)	4050118307948	
数量	50 ST	

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

70 mm<sup>2</sup>

## 一般注文データ

種別	VPN/-70	バージョン ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,なし
注文番号	<a href="#">1498670000</a>	
GTIN (EAN)	4050118308020	
数量	50 ST	

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

95 mm<sup>2</sup>

## 一般注文データ

種別	VPN/-95	バージョン ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,なし
注文番号	<a href="#">1498680000</a>	
GTIN (EAN)	4050118307917	
数量	50 ST	

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

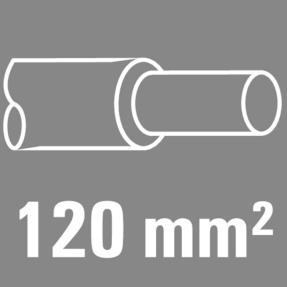
## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

120 mm<sup>2</sup>



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	VPN/-120
注文番号	<a href="#">1498690000</a>
GTIN (EAN)	4050118307795
数量	25 ST

バージョン  
ケーブルラグ、終端,120 mm<sup>2</sup>,120 mm<sup>2</sup>,なし