

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
注文番号	<a href="#">1500830000</a>
種別	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
数量	1 items

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.7559 inch
高さ	365 mm	高さ (インチ)	14.3701 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
長さ	365 mm	長さ (インチ)	14.3701 inch
正味重量	500 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

充電時間	0.5 h
項目説明	(1)圧着工具
バージョン	アキュムレータ (油圧)
押圧力	公称 45 kN

## ツールデータクリンピング

ドライブ	電気油圧の	フェルール断面積、最大.	50 mm <sup>2</sup>
フェルール断面積、最小.	25 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
偏差	16 mm		

## 接点の説明

クリンプ範囲、最大	150 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	6 mm <sup>2</sup>
-----------	---------------------	-----------	-------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ケーブルクランプ対応 (DIN 46234 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 DIN 70	バージョン
注文番号	<a href="#">1501380000</a>	70mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309744	
数量	1 ST	

## ...フェルール端子対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 AEH 25	バージョン
注文番号	<a href="#">1501070000</a>	25mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309164	
数量	1 ST	

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 HEX 150	バージョン
注文番号	<a href="#">1994540000</a>	150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118379778	
数量	1 ST	

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 WM 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1500850000</a>	アクセサリ, 6mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309485	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 WM 10/70	バージョン
注文番号	<a href="#">1500870000</a>	70mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309256	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 WM 25/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1500880000</a>	50mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309171	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 WM 95	バージョン
注文番号	<a href="#">1500890000</a>	95mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309218	
数量	1 ST	

## EPG 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES EPG 45 WM 120	バージョン
注文番号	<a href="#">1500900000</a>	120mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309287	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 WM 16/35	バージョン
注文番号	<a href="#">1500920000</a>	35mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309478	
数量	1 ST	

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 HEX 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1500930000</a>	6mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309508	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 10/70	バージョン
注文番号	<a href="#">1500940000</a>	70mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309522	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 16/35	バージョン
注文番号	<a href="#">1500950000</a>	35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309492	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 25/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1500970000</a>	50mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309195	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 95	バージョン
注文番号	<a href="#">1500980000</a>	95mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309348	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 120	バージョン
注文番号	<a href="#">1500990000</a>	120mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309140	
数量	1 ST	

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...フェルール端子対応

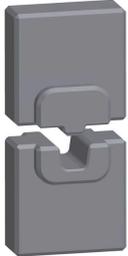


- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 AEH 35	バージョン
注文番号	<a href="#">1501170000</a>	35mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309386	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 AEH 50	バージョン
注文番号	<a href="#">1501180000</a>	50mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309539	
数量	1 ST	

## ケーブルクランプラグ対応 (DIN 46234 準拠)

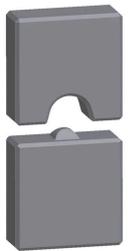

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 DIN 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1501290000</a>	6mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309614	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 DIN 10	バージョン
注文番号	<a href="#">1501320000</a>	10mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309577	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 DIN 16	バージョン
注文番号	<a href="#">1501330000</a>	16mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309751	
数量	1 ST	

## EPG 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES EPG 45 DIN 25	バージョン
注文番号	<a href="#">1501340000</a>	25mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309560	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 DIN 35	バージョン
注文番号	<a href="#">1501350000</a>	35mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309645	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 DIN 50	バージョン
注文番号	<a href="#">1501370000</a>	50mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309706	
数量	1 ST	

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 WM 150	バージョン
注文番号	<a href="#">1994550000</a>	150mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118379785	
数量	1 ST	

## アクセサリ



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	AKKU LI 18B2	バージョン
注文番号	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
種別	AKKU LI 18B5	バージョン
注文番号	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
種別	LADEGERAET EPG	バージョン
注文番号	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	