

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 6mm ² , 150mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
注文番号	1500830000
種別	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
数量	1 items

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.7559 inch
高さ	365 mm	高さ (インチ)	14.3701 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
正味重量	500 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

充電時間	0.5 h
項目説明	(1)圧着工具
バージョン	アキュムレータ (油圧)
押圧力	公称 45 kN

ツールデータクリンピング

ドライブ	電気油圧の	フェルール断面積、最大.	50 mm ²
フェルール断面積、最小.	25 mm ²	クリンブタイプ/プロファイル	六角クリンブ, WMクリンブ, インデントクリンブ, トラピースクリンブ, 楕円クリンブ
偏差	16 mm		

接点の説明

クリンブ範囲、最大	150 mm ²	クリンブ範囲、最小	6 mm ²
-----------	---------------------	-----------	-------------------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルクランプラグ対応 (DIN 46234 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 DIN 70	バージョン
注文番号	1501380000	70mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309744	
数量	1 ST	

...フェルール端子対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 AEH 25	バージョン
注文番号	1501070000	25mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309164	
数量	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 HEX 150	バージョン
注文番号	1994540000	150mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118379778	
数量	1 ST	

...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 WM 6	バージョン
注文番号	1500850000	アクセサリ, 6mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309485	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 WM 10/70	バージョン
注文番号	1500870000	70mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309256	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 WM 25/50	バージョン
注文番号	1500880000	50mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309171	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 WM 95	バージョン
注文番号	1500890000	95mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309218	
数量	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES EPG 45 WM 120	バージョン
注文番号	1500900000	120mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309287	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 WM 16/35	バージョン
注文番号	1500920000	35mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309478	
数量	1 ST	

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 HEX 6	バージョン
注文番号	1500930000	6mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309508	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 10/70	バージョン
注文番号	1500940000	70mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309522	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 16/35	バージョン
注文番号	1500950000	35mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309492	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 25/50	バージョン
注文番号	1500970000	50mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309195	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 95	バージョン
注文番号	1500980000	95mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309348	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 120	バージョン
注文番号	1500990000	120mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309140	
数量	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...フェルール端子対応

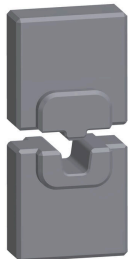


交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 AEH 35	バージョン
注文番号	1501170000	35mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309386	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 AEH 50	バージョン
注文番号	1501180000	50mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309539	
数量	1 ST	

ケーブルクランプラグ対応 (DIN 46234 準拠)

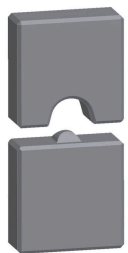

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 DIN 6	バージョン
注文番号	1501290000	6mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309614	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 DIN 10	バージョン
注文番号	1501320000	10mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309577	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 DIN 16	バージョン
注文番号	1501330000	16mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309751	
数量	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES EPG 45 DIN 25	バージョン
注文番号	1501340000	25mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309560	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 DIN 35	バージョン
注文番号	1501350000	35mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309645	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 DIN 50	バージョン
注文番号	1501370000	50mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309706	
数量	1 ST	

...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 WM 150	バージョン
注文番号	1994550000	150mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118379785	
数量	1 ST	

アクセサリ



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	AKKU LI 18B2	バージョン
注文番号	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
種別	AKKU LI 18B5	バージョン
注文番号	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
種別	LADEGERAET EPG	バージョン
注文番号	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	