


ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

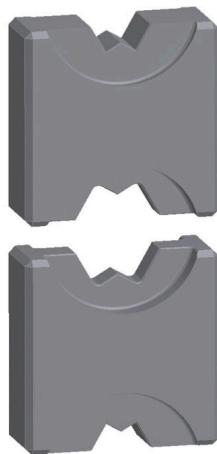

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------------|
| バージョン | アクセサリ, 6mm ² , WMクリンプ |
| 注文番号 | 1500850000 |
| 種別 | ES EPG 45 WM 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118309485 |
| 数量 | 1 items |

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

| | |
|------|-------|
| 深さ | 12 mm |
| 高さ | 60 mm |
| 幅 | 30 mm |
| 正味重量 | 150 g |

| | |
|-----------|-------------|
| 奥行き (インチ) | 0.4724 inch |
| 高さ (インチ) | 2.3622 inch |
| 幅 (インチ) | 1.1811 inch |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クリンプインサート

| | |
|------------|------|
| クリンプ幅 | 7 mm |
| クリンプ幅 (mm) | 7 |

| | |
|---------|---|
| クリンプ断面銅 | 6 |
|---------|---|

ツールデータクリッピング

| | |
|----------------|--------|
| クリンプタイプ/プロファイル | WMクリンプ |
| ケーブルラグ断面積 | 公称 |

6 mm²

接点の説明

| | |
|--------------|-------------------|
| 導体直径、最大. AWG | 10 |
| クリンプ範囲、最大 | 6 mm ² |

| | |
|---------------|----|
| 導体横断面、最小. AWG | 10 |
|---------------|----|

分類

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com


ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | EPG 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1500830000 | プレスツール、6mm ² , 150mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ |
| 数量 | 1 ST | |

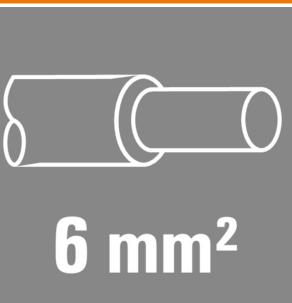6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KWN-M4/-6 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497220000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306477 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M5/-6 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496120000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305753 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M6/-6 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496130000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305982 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-6 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496140000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306248 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-6 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496150000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305579 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KWN-M12/-6 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496170000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305869 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | VSTN/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1494720000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118304190 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M5/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1497840000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307405 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M6/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1497850000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307245 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M8/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1497860000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307238 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | VPN/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1498610000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118307931 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M4/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1497150000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306767 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M5/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1497170000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306590 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M6/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1497180000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306729 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1497190000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306613 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1497200000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306385 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-6 | バージョン |
| 注文番号 | 1497210000 | ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306347 | |
| 数量 | 100 ST | |