

ES EPG 45 HEX 10/70

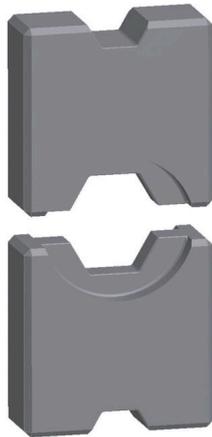
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	70mm ² , 六角クリンプ
注文番号	1500940000
種別	ES EPG 45 HEX 10/70
GTIN (EAN)	4050118309522
数量	1 items

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	130 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

識別番号	6/16	クリンプ断面積、アルミニウム	-/50
クリンプ断面積	10/70	クリンプ幅 (mm)	7/5

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ	
ケーブルラグ断面積	公称	10 mm ²
	公称	70 mm ²

接点の説明

導体直径、最大. AWG	2/0	導体横断面、最小. AWG	8
クリンプ範囲、最大	70 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

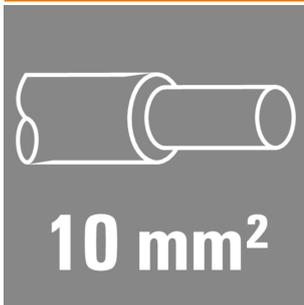
ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	1500830000	プレスツール, 6mm ² , 150mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

10 mm²

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
 - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
 - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
 - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
 - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
 - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M4/-10	バージョン
注文番号	1496900000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 ST	
種別	KRN-M5/-10	バージョン
注文番号	1496910000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-10	バージョン
注文番号	1496920000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-10	バージョン
注文番号	1496930000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-10	バージョン
注文番号	1496940000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 ST	

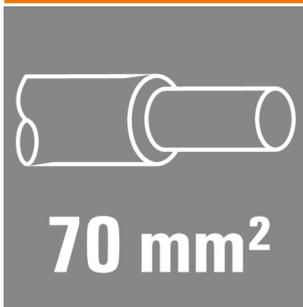
ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M12/-10	バージョン
注文番号	1496950000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-70	バージョン
注文番号	1496640000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70	バージョン
注文番号	1496650000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70	バージョン
注文番号	1496670000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70	バージョン
注文番号	1495570000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-70	バージョン
注文番号	1495770000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-70	バージョン
注文番号	1495580000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-70	バージョン
注文番号	1495590000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-70 S	バージョン
注文番号	1494850000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M8/-70 S	バージョン
注文番号	1494860000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70 S	バージョン
注文番号	1494870000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70 S	バージョン
注文番号	1494880000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-10 90	バージョン
注文番号	1497020000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	1497030000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	1497040000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-10 90	バージョン
注文番号	1497050000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-10 90	バージョン
注文番号	1497070000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
数量	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

70 mm²70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-70 90	バージョン
注文番号	1496010000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	1496020000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	1496030000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	1496040000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-70 90	バージョン
注文番号	1494660000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	1496050000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 ST	
種別	KWN-M20/-70 90	バージョン
注文番号	1496070000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 ST	

10 mm²10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-10 45	バージョン
注文番号	1496810000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 45	バージョン
注文番号	1496820000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-10 45	バージョン
注文番号	1496830000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-10 45	バージョン
注文番号	1496840000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
数量	100 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

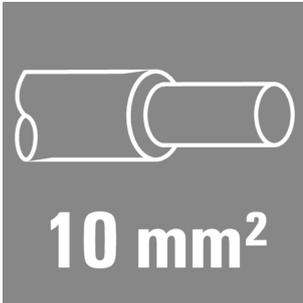
種別	KWN-M8/-70 45	バージョン
注文番号	1496310000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 45	バージョン
注文番号	1496320000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 45	バージョン
注文番号	1496330000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

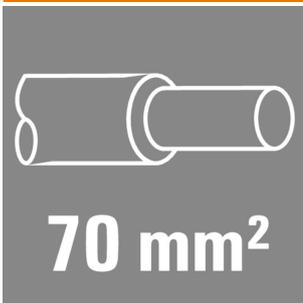
10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-10	バージョン
注文番号	1497130000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² , なし
GTIN (EAN)	4050118306491	
数量	50 ST	
種別	KP-M5/-10	バージョン
注文番号	1497870000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-10	バージョン
注文番号	1497880000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-10	バージョン
注文番号	1497890000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-10	バージョン
注文番号	1497910000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M8/-70	バージョン
注文番号	1498130000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M10/-70	バージョン
注文番号	1498140000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-70	バージョン
注文番号	1498150000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-70	バージョン
注文番号	1498560000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-70	バージョン
注文番号	1498160000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-70	バージョン
注文番号	1498170000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	1497420000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	1497430000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

70 mm²70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	1497640000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	1497650000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	1497660000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	1497680000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 ST	

10 mm²10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-10	バージョン
注文番号	1498620000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

70 mm²70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-70	バージョン
注文番号	1498670000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308020	
数量	50 ST	

10 mm²10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQN-M4/-10	バージョン
注文番号	1494010000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
数量	100 ST	
種別	KQN-M5/-10	バージョン
注文番号	1494020000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
数量	100 ST	
種別	KQN-M6/-10	バージョン
注文番号	1494030000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
数量	100 ST	
種別	KQN-M8/-10	バージョン
注文番号	1494040000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
数量	100 ST	
種別	KQN-M10/-10	バージョン
注文番号	1494050000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
数量	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQN-M12/-10	バージョン
注文番号	1494060000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
数量	100 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQN-M6/-70	バージョン
注文番号	1493190000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-70	バージョン
注文番号	1493210000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-70	バージョン
注文番号	1493220000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
数量	50 ST	
種別	KQN-M12/-70	バージョン
注文番号	1493230000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
数量	50 ST	
種別	KQN-M16/-70	バージョン
注文番号	1493240000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
数量	50 ST	
種別	KQN-M20/-70	バージョン
注文番号	1493250000	ケーブルラグ、終端, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
数量	50 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10 mm²10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQNG-M5/-10	バージョン
注文番号	1492680000	ケーブルラグ、終端、10 mm ² 、10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
数量	100 ST	
種別	KQNG-M6/-10	バージョン
注文番号	1492690000	ケーブルラグ、終端、10 mm ² 、10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
数量	100 ST	
種別	KSN/-10	バージョン
注文番号	1492780000	ケーブルラグ、終端、10 mm ² 、10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
数量	100 ST	
種別	VPLN/-10	バージョン
注文番号	1492890000	ケーブルラグ、終端、10 mm ² 、10 mm ² 、なし
GTIN (EAN)	4050118302561	
数量	100 ST	

70 mm²70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPLN/-70	バージョン
注文番号	1492940000	ケーブルラグ、終端、70 mm ² 、70 mm ² 、なし
GTIN (EAN)	4050118302738	
数量	100 ST	

ES EPG 45 HEX 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10 mm²10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/10	バージョン
注文番号	1493030000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² , なし
GTIN (EAN)	4050118302776	
数量	100 ST	