


## ES EPG 45 AEH 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

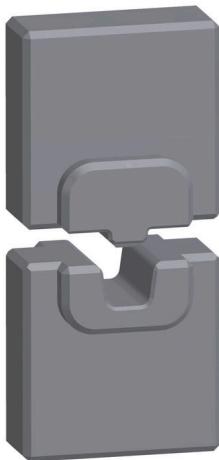

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	25mm <sup>2</sup> , トラピーズクリンプ
注文番号	<a href="#">1501070000</a>
種別	ES EPG 45 AEH 25
GTIN (EAN)	4050118309164
数量	1 items

## ES EPG 45 AEH 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

正味重量 160.16 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅 19 mm クリンプ断面銅 25

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル トライピーズクリンプ

ケーブルラグ断面積 公称 25 mm<sup>2</sup>

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG 4 導体横断面、最小. AWG 4

クリンプ範囲、最大 25 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282

ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90

ECLASS 15.0 21-04-90-90