


ES EPG 45 DIN 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

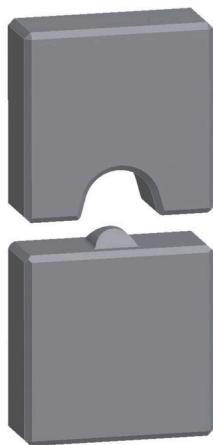

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	35mm ² , インデントクリンプ
注文番号	1501350000
種別	ES EPG 45 DIN 35
GTIN (EAN)	4050118309645
数量	1 items

ES EPG 45 DIN 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12 mm
高さ	60 mm
幅	30 mm
正味重量	158 g

奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ (インチ)	2.3622 inch
幅 (インチ)	1.1811 inch

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

クリンプ幅	12 mm
クリンプ幅 (mm)	12

クリンプ断面銅	35
---------	----

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	インデントクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称

35 mm²

接点の説明

導体直径、最大. AWG	2
クリンプ範囲、最大	35 mm ²

導体横断面、最小. AWG

2

分類

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90