


## ES APG 80 AEH 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

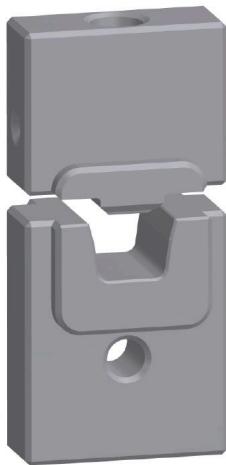

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
  - クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	50mm <sup>2</sup> , トラピーズクリンプ
注文番号	<a href="#">1502050000</a>
種別	ES APG 80 AEH 50
GTIN (EAN)	4050118310252
数量	1 items

## ES APG 80 AEH 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

正味重量 411.2 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅 24 mm

クリンプ幅 (mm) 24

クリンプ断面銅

50

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル トライピースクリンプ

ケーブルラグ断面積 公称 50 mm<sup>2</sup>

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG 1

クリンプ範囲、最大 50 mm<sup>2</sup>

導体横断面、最小. AWG 1

## 分類

ETIM 8.0

EC001282

ETIM 9.0

EC001282

ETIM 10.0

EC001282

ECLASS 14.0

21-04-90-90

ECLASS 15.0

21-04-90-90