


## ES APG 80 AEH 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

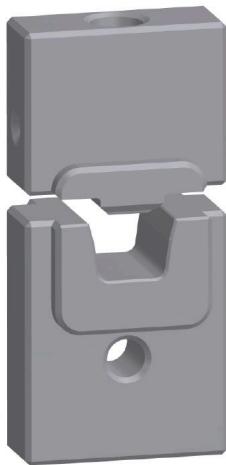

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| バージョン      | 95mm <sup>2</sup> , トラピーズクリンプ |
| 注文番号       | <a href="#">1502080000</a>    |
| 種別         | ES APG 80 AEH 95              |
| GTIN (EAN) | 4050118310214                 |
| 数量         | 1 items                       |

## ES APG 80 AEH 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

正味重量 401 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅 24 mm

クリンプ幅 (mm) 24

クリンプ断面銅

95

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル トライピースクリンプ

ケーブルラグ断面積 公称 95 mm<sup>2</sup>

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG 3/0

クリンプ範囲、最大 95 mm<sup>2</sup>

導体横断面、最小. AWG 3/0

## 分類

ETIM 8.0 EC001282

ETIM 10.0 EC001282

ECLASS 15.0 21-04-90-90

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC001282

21-04-90-90