

ES APG 80 WM 50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

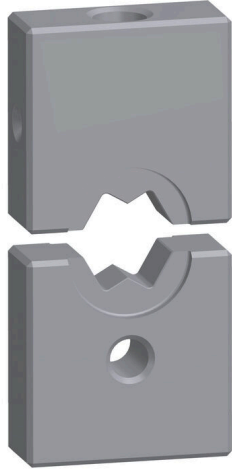

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 50mm ² , WMクリンプ |
| 注文番号 | 1502500000 |
| 種別 | ES APG 80 WM 50 |
| GTIN (EAN) | 4050118310658 |
| 数量 | 1 items |

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 346.3 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンピンサート

クリンプ幅 12 mm クリンプ断面銅 50
クリンプ幅 (mm) 12

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル WMクリンプ
ケーブルラグ断面積 公称 50 mm²

接点の説明

導体直径、最大 AWG 1 導体横断面、最小 AWG 1
クリンプ範囲、最大 50 mm²

分類

 
| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

50 mm²50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 種別 | KRN-M6/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1496590000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305746 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1496600000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306149 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1496610000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306064 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1496620000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305722 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M14/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1495750000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305197 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M16/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1496630000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306200 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M20/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1495840000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305364 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M6/-50 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494820000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304114 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-50 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494830000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304404 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-50 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494840000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304619 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 種別 | KWN-M6/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495950000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305388 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495970000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305425 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495980000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305494 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495990000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305654 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M14/50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494650000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304251 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M16/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496000000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305630 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M20/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494710000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304442 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M6/-50 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496270000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305937 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-50 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496280000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306101 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-50 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496290000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305760 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-50 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496300000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306040 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | VSTN/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1494750000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118304381 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M6/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1498510000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308006 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 種別 | KP-M8/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1498070000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307566 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M10/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1498080000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307559 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M12/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1498090000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307375 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M14/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1498570000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308105 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M16/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1498110000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307474 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M20/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1498120000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307597 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M8/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497590000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306699 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M10/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497610000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307078 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M12/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497620000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306675 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M16/-50 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497630000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307115 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | VPN/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1498660000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118307948 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M6/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1493510000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303179 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M8/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1493150000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302868 | |
| 数量 | 50 ST | |

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 種別 | KQN-M10/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1493160000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303049 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M12/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1493170000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303216 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M16/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1493180000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302844 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M20/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1493530000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303513 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KSN/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1492820000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302769 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | VPLN/-50 | バージョン |
| 注文番号 | 1492930000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302684 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | VSTN/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1493070000 | ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302691 | |
| 数量 | 100 ST | |