

ES APG 80 WM 185


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

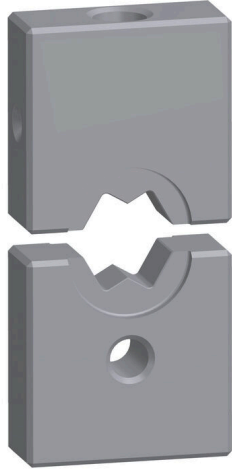

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	185mm ² , WMクリンプ
注文番号	1502570000
種別	ES APG 80 WM 185
GTIN (EAN)	4050118310528
数量	1 items

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 301 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

クリンプ幅 5 mm クリンプ断面銅 185
クリンプ幅 (mm) 5

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル WMクリンプ
ケーブルラグ断面積 公称 185 mm²

接点の説明

導体直径、最大 AWG 6/0 導体横断面、最小 AWG 6/0
クリンプ範囲、最大 185 mm²

分類

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

185 mm²185 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M8/-185	バージョン
注文番号	1497290000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-185	バージョン
注文番号	1495430000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-185	バージョン
注文番号	1495440000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-185	バージョン
注文番号	1497250000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-185	バージョン
注文番号	1495450000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-185	バージョン
注文番号	1495470000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-185 S	バージョン
注文番号	1494980000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
数量	10 ST	
種別	KRN-M12/-185 S	バージョン
注文番号	1494990000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
数量	10 ST	
種別	KRN-M16/-185 S	バージョン
注文番号	1495000000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
数量	10 ST	
種別	KWN-M10/-185 90	バージョン
注文番号	1494540000	ケーブルラグ、終端, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
数量	25 ST	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M12/-185 90	バージョン
注文番号	1494550000	ケーブルラグ、終端,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-185 90	バージョン
注文番号	1494570000	ケーブルラグ、終端,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
数量	25 ST	
種別	KWN-M20/-185 90	バージョン
注文番号	1494580000	ケーブルラグ、終端,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-185 45	バージョン
注文番号	1495340000	ケーブルラグ、終端,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
数量	20 ST	
種別	KWN-M12/-185 45	バージョン
注文番号	1495350000	ケーブルラグ、終端,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
数量	20 ST	
種別	KWN-M16/-185 45	バージョン
注文番号	1495370000	ケーブルラグ、終端,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
数量	20 ST	
種別	KWN-M20/-185 45	バージョン
注文番号	1495380000	ケーブルラグ、終端,185 mm ² ,185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
数量	20 ST	
種別	VSTN/-185	バージョン
注文番号	1497390000	ケーブルラグ、終端,185 mm ² ,185 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118306798	
数量	25 ST	
種別	KP-M8/-185	バージョン
注文番号	1498540000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
数量	25 ST	
種別	KP-M10/-185	バージョン
注文番号	1498350000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
数量	25 ST	
種別	KP-M12/-185	バージョン
注文番号	1498360000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
数量	25 ST	
種別	KP-M14/-185	バージョン
注文番号	1498590000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
数量	25 ST	
種別	KP-M16/-185	バージョン
注文番号	1498370000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
数量	25 ST	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M20/-185	バージョン
注文番号	1498380000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M8/-185 90	バージョン
注文番号	1496800000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-185 90	バージョン
注文番号	1496690000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-185 90	バージョン
注文番号	1496700000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-185 90	バージョン
注文番号	1496710000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M20/-185 90	バージョン
注文番号	1496720000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
数量	25 ST	
種別	VPN/-185	バージョン
注文番号	1498720000	ケーブルラグ、終端,185 mm ² ,185 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308051	
数量	25 ST	
種別	KQN-M10/-185	バージョン
注文番号	1493420000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303322	
数量	25 ST	
種別	KQN-M12/-185	バージョン
注文番号	1493430000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303308	
数量	25 ST	
種別	KQN-M16/-185	バージョン
注文番号	1493440000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303414	
数量	25 ST	
種別	KQN-M20/-185	バージョン
注文番号	1493450000	ケーブルラグ、終端,185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303544	
数量	25 ST	