

## ES APG 80 WM 240


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

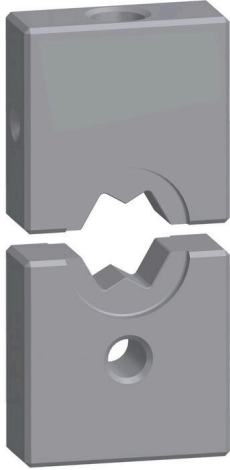

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	240mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
注文番号	<a href="#">1502580000</a>
種別	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
数量	1 items

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 302.8 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅 7 mm クリンプ断面銅 240  
クリンプ幅 (mm) 7

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル WMクリンプ  
ケーブルラグ断面積 公称 240 mm<sup>2</sup>

## 接点の説明

導体直径、最大 AWG 450 導体横断面、最小 AWG 450  
クリンプ範囲、最大 240 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282  
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90  
ECLASS 15.0 21-04-90-90

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

240 mm<sup>2</sup>240 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M8/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1495480000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1495490000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1495500000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1497270000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1495510000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1495520000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-240 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494340000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
数量	5 ST	
種別	KRN-M12/-240 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494350000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
数量	5 ST	
種別	KRN-M16/-240 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494370000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
数量	5 ST	
種別	KWN-M10/-240 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494590000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
数量	25 ST	

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M12/-240 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494610000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304244	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-240 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494620000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304237	
数量	25 ST	
種別	KWN-M20/-240 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494630000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304138	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-240 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1495400000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305227	
数量	15 ST	
種別	KWN-M16/-240 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1495410000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305203	
数量	15 ST	
種別	KWN-M20/-240 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1495420000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305234	
数量	15 ST	
種別	VSTN/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1497400000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118306965	
数量	25 ST	
種別	KP-M10/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1498390000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307818	
数量	20 ST	
種別	KP-M12/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1498410000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307672	
数量	20 ST	
種別	KP-M14/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1498530000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307689	
数量	20 ST	
種別	KP-M16/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1498420000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307825	
数量	20 ST	
種別	KP-M20/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1498430000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307832	
数量	20 ST	
種別	KWPN-M12/-240 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496730000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306279	
数量	20 ST	

## ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWPN-M16/-240 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496740000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306507	
数量	20 ST	
種別	KWPN-M20/-240 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496750000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306095	
数量	20 ST	
種別	VPN/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1498730000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118308044	
数量	15 ST	
種別	KQN-M10/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1493460000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303230	
数量	25 ST	
種別	KQN-M12/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1493470000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303551	
数量	25 ST	
種別	KQN-M16/-240	バージョン
注文番号	<a href="#">1493480000</a>	ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303209	
数量	25 ST	