


## ES APG 80 HEX 300AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

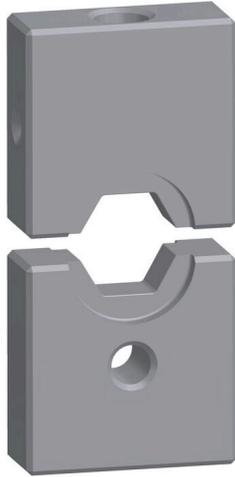

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">1502780000</a>
種別	ES APG 80 HEX 300AL
GTIN (EAN)	4050118310955
数量	1 items

## ES APG 80 HEX 300AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 281.2 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

識別番号 32 クリンプ幅 13 mm  
クリンプ断面積、アルミニウム 300 クリンプ幅 (mm) 7

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル 六角クリンプ

## 接点の説明

導体直径、最大、AWG 600 導体横断面、最小、AWG 600  
クリンプ範囲、最大 300 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282  
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90  
ECLASS 15.0 21-04-90-90