


## ES APG 80 DIN 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

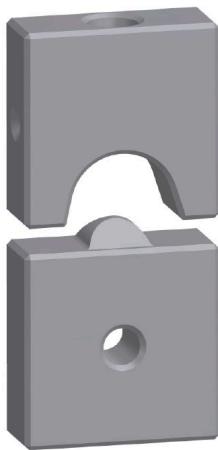

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	10mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">1502830000</a>
種別	ES APG 80 DIN 10
GTIN (EAN)	4050118310948
数量	1 items

## ES APG 80 DIN 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

正味重量 349.3 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅 8 mm  
クリンプ幅 (mm) 8

クリンプ断面銅 10

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル インデントクリンプ  
ケーブルラグ断面積 公称 10 mm<sup>2</sup>

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG 8  
クリンプ範囲、最大 10 mm<sup>2</sup>

導体横断面、最小. AWG 8

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		