

ES APG 80 DIN 16


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

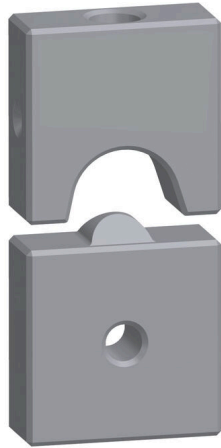

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	16mm ² , インデントクリンプ
注文番号	1502840000
種別	ES APG 80 DIN 16
GTIN (EAN)	4050118310979
数量	1 items

ES APG 80 DIN 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 352.7 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

クリンプ幅 10 mm クリンプ断面銅 16
クリンプ幅 (mm) 10

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル インデントクリンプ
ケーブルラグ断面積 公称 16 mm²

接点の説明

導体直径、最大、AWG 6 導体横断面、最小、AWG 6
クリンプ範囲、最大 16 mm²

分類

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90