


**ES APG 80 DIN 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

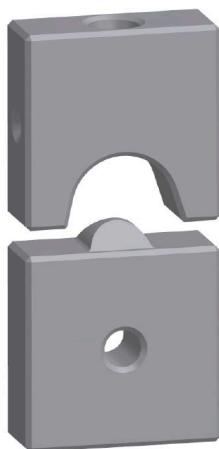

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
  - クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

**一般注文データ**

バージョン	25mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">1502850000</a>
種別	ES APG 80 DIN 25
GTIN (EAN)	4050118310849
数量	1 items

**ES APG 80 DIN 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**寸法と重量**

正味重量	349.4 g
------	---------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**クリンプインサート**

クリンプ幅	11 mm	クリンプ断面銅	25
クリンプ幅 (mm)	11		

**ツールデータクリンピング**

クリンプタイプ/プロファイル	インデントクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称

**接点の説明**

導体直径、最大 AWG	4	導体横断面、最小 AWG	4
クリンプ範囲、最大	25 mm <sup>2</sup>		

**分類**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		