

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

バージョン	アダプター, ストレート, RJ45 180°, M12, Cat.5
	(ISO/IEC 11801), IP67
注文番号	<u>1514970000</u>
種別	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (cUlus)	F471884

寸法と重量

正味重量 37 g

温度

保管温度	-40 °C80 °C	動作温度	-25 °C80 °C
取り付け温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	D-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	PA 66
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	保護度合い	IP67

一般情報

極数	4	接続 1	RJ45 180°
接続 2	M12	項目説明	アダプタ、ストレート
組成	RJ45ソケットのM12ピン	ハウジング主要材質	PA 66
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	シールド	はい
	IP67		

標準

コネクタ規格	IEC 60603-7-5, IEC	
	61076-2-101	

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 10 mΩ	50°Cの通電容量	1 A

一般的な技術仕様

極数	4	コーディング	D-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
バージョン	ストレート	ハウジング主要材質	PA 66
保護度合い	IP67		

作成日 04.11.2025 04:55:06 MEZ

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

•	\ \V-	
_	入不口	
'7	1°#8	

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

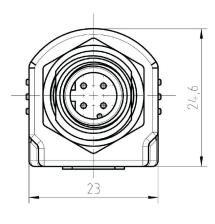

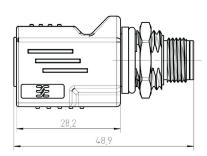

寸法図

設置カットアウト

