

**SAI-Y-3/3 M8-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

バージョン	Yコネクタ, M8/M8, 信号分配装置
注文番号	<a href="#">1524700000</a>
種別	SAI-Y-3/3 M8-M8
GTIN (EAN)	4050118330069
数量	1 items

## SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E307231

## 寸法と重量

正味重量 14.96 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	M8 =なし
接触表面	Au (ゴールド)	ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	30 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	プラギング回数	≥ 100
汚染度	3	シールド接続	いいえ
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C

## 接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ M8ピン

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ M8ソケット

単一コンセント 2 - プラグインコネクタ M8ソケット

締付けトルク M8 : 0.5 ~ 0.6Nm

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-104

## 一般データ

極数	3	コーディング	M8 =なし
接続スレッド	M8/M8	接触表面	Au (ゴールド)
締付けトルク	0.4 Nm	ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	30 V	公称電流	4 A
AF サイズ	9 mm	保護度合い	IP67
プラギング回数	≥ 100	汚染度	3
接続 1	M8/M8	接続 2	ねじ
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
導体外径	-		

## 分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06

**SAI-Y-3/3 M8-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

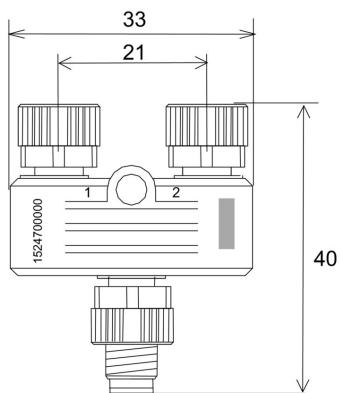
ECLASS 15.0

27-44-01-06

**SAI-Y-3/3 M8-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図****配線図**