

SAI-Y-4/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M8/M8, 信号分配装置
注文番号	1524720000
種別	SAI-Y-4/3 M8-M8
GTIN (EAN)	4050118329926
数量	1 items

SAI-Y-4/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cULus) E307231

寸法と重量

正味重量 13.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	M8 = なし
接触表面	Au (ゴールド)	ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	30 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	プラグイン回数	≥ 100
汚染度	3	シールド接続	いいえ
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C

接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ M8ピン	シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ M8ソケット
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ M8ソケット	締め付けトルク M8 : 0.5 ~ 0.6Nm

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-104

一般データ

極数	4	コーディング	M8 = なし
接続スレッド	M8/M8	接触表面	Au (ゴールド)
締め付けトルク	0.4 Nm	ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	30 V	公称電流	4 A
AF サイズ	9 mm	保護度合い	IP67
プラグイン回数	≥ 100	汚染度	3
接続 1	M8/M8	接続 2	ねじ
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
導体外径	-		

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06


SAI-Y-4/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

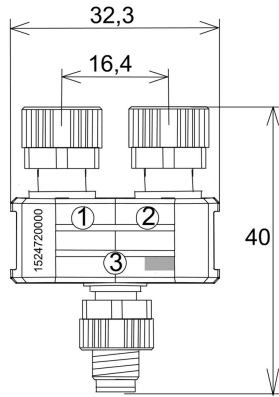

配線図

