

SAKDU 2.5N BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | Feed through terminal with rated cross section 2.5mm ² |
| 注文番号 | 1525970000 |
| 種別 | SAKDU 2.5N BK |
| GTIN (EAN) | 4050118344233 |
| 数量 | 100 items |

SAKDU 2.5N BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E60693 |

寸法と重量

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ | 40 mm | 奥行き (インチ) | 1.5748 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 41 mm | 高さ | 44 mm |
| 高さ (インチ) | 1.7323 inch | 幅 | 5.5 mm |
| 幅 (インチ) | 0.2165 inch | 正味重量 | 5.5 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

UL評価データ

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (UR) | 12 AWG | 導体サイズ工場配線最小 (UR) | 20 AWG |
| 証明書番号 (UR) | E60693 | 導体サイズフィールド配線最小 (UR) | 20 AWG |
| 導体サイズフィールド配線最大 (UR) | 12 AWG | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
| 接続方向 | 横向きに | 締めトルク、最大. | 0.6 Nm |
| 締めトルク、最小. | 0.4 Nm | 被覆剥き長さ | 10 mm |
| 接続方式 | ねじ接続 | 接続数 | 2 |
| クランプ範囲、最大 | 2.5 mm ² | クランプ範囲、最小 | 0.5 mm ² |
| クランプネジ | M 2.5 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 20 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面、細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm ² | 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 2.5 mm ² |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm ² | 接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | |
|-----------|------|
| 接続種別、追加接続 | ねじ接続 |
|-----------|------|

システム仕様

| | | | |
|---------------|----|-----------------|---|
| エンドカバープレートの要求 | はい | 電位数 | 1 |
| レベル数 | 1 | レベルごとのクランプポイント数 | 2 |

作成日 01.03.2026 06:01:55 MEZ

カタログステータス / 図面

SAKDU 2.5N BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|---------|-----|---------------|-------|
| 層ごとの電位数 | 1 | 内部で交差接続されたレベル | いいえ |
| PE 接続 | いいえ | 取り付けレール | TS 35 |
| N 関数 | いいえ | PE 関数 | いいえ |
| PEN 関数 | いいえ | | |

全般

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 導体接続断面 AWG、最大 | AWG 12 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 20 |
| 取り付けレール | TS 35 | | |

材料データ

| | | | |
|-------------|---------|---|----|
| 基本材質 | PA 66/6 | 色 | 黒色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

| | | | |
|------------|---------------------|-------------------------|---------|
| 定格断面 | 2.5 mm ² | 定格電圧 | 800 V |
| 定格 DC 電圧 | 800 V | 公称電流 | 24 A |
| 最大導体電流 | 24 A | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ |
| 定格インパルス耐電圧 | 8 kV | IEC 60947-7-x に準拠した出力損失 | 0.77 W |
| サージ電圧カテゴリー | III | 汚染度 | 3 |

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|-----|--------|------|
| 爆発試験バージョン | いいえ | 取り付け方式 | 適合仕様 |
|-----------|-----|--------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

SAKDU 2.5N BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SAKQ 2.5/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1129270000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4032248996124 | 5.50, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | SAKQ 2.5/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1129280000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4032248996131 | 5.50, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | SAKQ 2.5/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1129290000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4032248996148 | 5.50, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | SAKQ 2.5/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1129300000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): |
| GTIN (EAN) | 4032248996155 | 5.50, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SAKQ 2.5/10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 2614270000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) |
| GTIN (EAN) | 4050118622409 | (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SAKAP 2.5-4 | バージョン |
| 注文番号 | 1129460000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 39 mm, 幅: 1.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248970643 | V-0, PA 66/6 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SAKAP 2.5-4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1370210000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 39 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4050118178616 | PA 66/6 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | TSCH 5 | バージョン |
| 注文番号 | 1485880000 | 小型パテーション (端子), PA 66/6, グレー, 連続動作温度、最大: 120 |
| GTIN (EAN) | 4050118315394 | °C |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | SAKEW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 1129450000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 50 mm, 幅: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248970612 | V-0, PA 66/6 |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | SAKTW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 2696960000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 55 mm, 幅: 1.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118861464 | V-0, PA 66/6 |
| 数量 | 20 ST | |

SAKDU 2.5N BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SDS 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749340000 | スクリュードライバ、刃幅 (B): 3.5 mm、ブレード長: 100 mm、刃厚 |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | み (A): 0.6 mm |
| 数量 | 1 ST | |

Dekafix




Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
 - 迅速な設置に対応する被覆剥き
 - ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
 - ブランク MultiCard または標準印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/5.5 PLUS MC NE | バージョン |
| 注文番号 | 1125030000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248956777 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 1000 ST | |

BLM

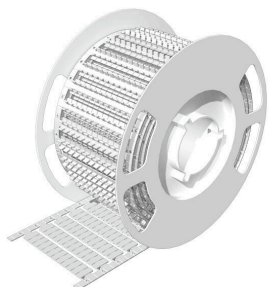

SAKDU 2.5N BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BLM 5/5.5 TB | バージョン |
| 注文番号 | 7760380690 | BLM, 端子マーカ- , 5 x 5.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 6944169819124 | 白色 |
| 数量 | 6000 ST | |