

HDC C HX SM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリップコンタクト, HQ, オス型, 導体断面、最大: 8, 回転, 銅合金
注文番号	1526150000
種別	HDC C HX SM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118332131
数量	25 items

HDC C HX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量 3.18 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	4 mm
被覆剥き長さ、定格接続	15 mm
バージョンインサート	HQ
導体断面、最大	8 mm ²
表面仕上	銀色
種別	オス型
生産方法	回転
接点の材質	銅合金

導体直径、最大 AWG	AWG 8
接続方式	クリンプ接続
体積抵抗	≤1 mΩ
導体断面、最小	10 mm ²
プラギング回数	≥ 500
基本材質	銅合金
接続配線の断面	10 - 8 mm ²

重要なメモ

製品情報 フレキシブル撲線導体スタイル 1231 または 1028 のみ

分類

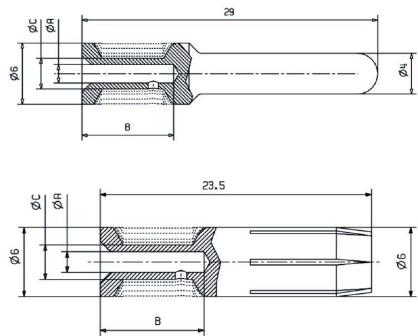
ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04

HDC C HX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

HDC C HX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	CTIN CM 3.6	バージョン
注文番号	9205440000	接点対応圧着ツール, 1.5mm ² , 10mm ² , 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248734146	
数量	1 ST	

2極

HQ モデルシリーズ - 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。その実績豊富なクリンプ接続方法は、何十年もの間、標準的に使われてきました。クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

一般注文データ

種別	HDC HQ 2 FC	バージョン
注文番号	3103510000	HDC挿入、メス型, 400 V, 40 A, 極数: 2, クリンプコンタクト, 設置サイ
GTIN (EAN)	4099987151238	ズ: 1
数量	1 ST	
種別	HDC HQ 2 MC	バージョン
注文番号	3103500000	HDC挿入、オス型, 400 V, 40 A, 極数: 2, クリンプコンタクト, 設置サイ
GTIN (EAN)	4099987151221	ズ: 1
数量	1 ST	

3極

HQ モデルシリーズ - 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。その実績豊富なクリンプ接続方法は、何十年もの間、標準的に使われてきました。クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

HDC C HX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	HDC HQ 3 FC	バージョン
注文番号	3103530000	HDC挿入、メス型、400 V, 40 A, 極数: 3, クリンプコンタクト, 設置サイ
GTIN (EAN)	4099987151252	ズ: 1
数量	1 ST	
種別	HDC HQ 3 MC	バージョン
注文番号	3103520000	HDC挿入、オス型、400 V, 40 A, 極数: 3, クリンプコンタクト, 設置サイ
GTIN (EAN)	4099987151245	ズ: 1
数量	1 ST	

4 極

HQ モデルシリーズ - 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。
導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。その実績豊富なクリンプ接続方法は、何十年もの間、標準的に使われてきました。クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

一般注文データ

種別	HDC HQ 4 FC	バージョン
注文番号	3103550000	HDC挿入、メス型、830 V, 40 A, 極数: 4, クリンプコンタクト, 設置サイ
GTIN (EAN)	4099987151559	ズ: 1
数量	1 ST	
種別	HDC HQ 4 MC	バージョン
注文番号	3103540000	HDC挿入、オス型、830 V, 40 A, 極数: 4, クリンプコンタクト, 設置サイ
GTIN (EAN)	4099987151283	ズ: 1
数量	1 ST	

4 / 2 極

HQ モデルシリーズ - 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。また、実績豊富な HD と HX のクリンプ接点もここで使用できます。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。実績豊富なクリンプ接点は何十年もの間、標準的に使われてきました。

クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

極数 : 4/2 (+PE)

定格電流 : 40 / 10 A

定格電圧 : 690 / 250 V

定格電圧は UL / CSA 準拠 600 V AC/DC

一般注文データ

種別	HDC HQ 4/2 FC	バージョン
注文番号	1003160000	HDC挿入、メス型、690 V, 40 A, 極数: 6, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ
GTIN (EAN)	4032248698158	
数量	1 ST	

HDC C HX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	HDC HQ 4/2 MC	バージョン
注文番号	1003170000	HDC挿入、オス型, 690 V, 40 A, 極数: 6, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ
GTIN (EAN)	4032248698165	
数量	1 ST	