

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

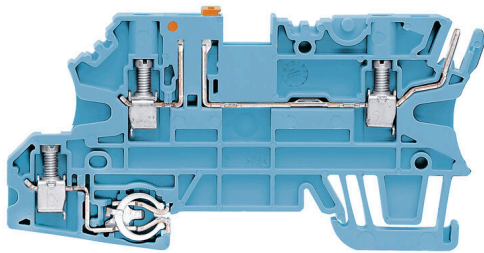

処理中の設備や発電セクターのプロセス制御システムでは、フィールドデバイスからの受信信号がマーシャリングキャビネット内の端子台に接続されていることがよくあります。代替技術であるリモート I/O やフィールドバスが存在するにもかかわらず、端子台を使用しています。これは主に、頑丈で簡単な接続システムを提供し、それらが明確に配置されているためです。当社の WMF (ワイドミュラーマルチファンクション) シリーズの端子台は、信号マーシャリング対応の多機能ソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, ねじ接続, 青色, 2.5 mm ² , 20 A, 250 V, 接続数: 4, レベル数: 2
注文番号	1537890000
種別	WMF 2.5 DI BLZ PE BL
GTIN (EAN)	4050118353020
数量	50 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2022-12-31T00:00:00+01:00
代替製品	WMF 2.5 BLZ PE

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	44.5 mm	奥行き (インチ)	1.752 inch
DIN レールを含む奥行き	45 mm	高さ	90 mm
高さ (インチ)	3.5433 inch	幅	5.08 mm
幅 (インチ)	0.2 inch	正味重量	13.2 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12
接続方向	横向きに	締め付けトルク、最大	0.6 Nm
締め付けトルク、最小	0.5 Nm	被覆剥き長さ	10 mm
接続方式 2	プラグイン接続	接続方式	ねじ接続
接続数	4	クランプ範囲、最大	4 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプネジ	M 3
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	
配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²
接続断面、撚線、最大	4 mm ²	接続断面、撚線、最小	1.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm ²	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	プラグイン接続
-----------	---------

システム仕様

バージョン	ボルト接続 (2個) - プラグイン接続 (1個), スペーサー, PE接続付き, プラグイン交差接続用, コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
レベル数	2	取り付けレール	TS 35

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

全般

導体接続断面積 AWG、最大. 標準	AWG 12 IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準 拠	配線接続断面積 AWG、最小 取り付けレール	AWG 26 TS 35
-----------------------	--	---------------------------	-----------------

材料データ

基本材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	定格電圧	250 V
定格 DC 電圧	250 V	公称電流	20 A
最大導体電流	20 A	標準	IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC60947-7-1に準 拠
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	定格インパルス耐電圧	8 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		

追加の技術データ

開放側面	右	取り付け方式	嵌合仕様
------	---	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ




Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	AP WMF2.5	バージョン
注文番号	1142990000	端子用エンドプレート, ページュ, 高さ: 87.25 mm, 幅: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4032248925889	Wemid, 嵌合仕様: はい
数量	50 ST	

エンドブラケット

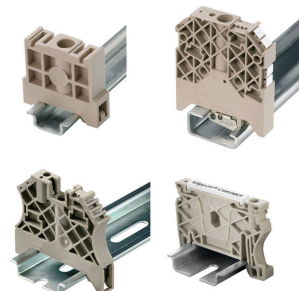

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	1061200000	エンドブラケット, ダークページュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190030230	°C
数量	50 ST	

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	WBB WMF2.5 BLZ	バージョン
注文番号	1142980000	仕切板 (端子), ダークページュ, 高さ: 88.5 mm, 幅: 5.08 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4032248925896	Wemid
数量	10 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	IL WMF2.5 BLZ OR	バージョン
注文番号	1167440000	ロックフック (端子), PA 66, 橙色
GTIN (EAN)	4032248958474	
数量	50 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)

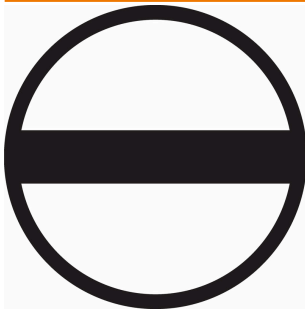


丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008330000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	

BLZP 5.08HC/90 SN

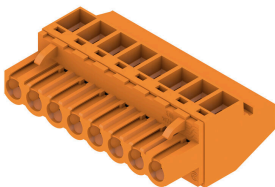

直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようクランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948240000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248624768	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm², 箱
数量	180 ST	
種別	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948000000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248624225	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm², 箱
数量	180 ST	
種別	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948250000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248624775	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm², 箱
数量	120 ST	
種別	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948010000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248624232	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm², 箱
数量	120 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948260000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248624782	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	90 ST	
種別	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948020000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248624249	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	90 ST	
種別	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948270000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248624799	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	72 ST	
種別	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948030000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248624256	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	72 ST	
種別	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948280000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248624805	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	60 ST	
種別	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948040000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248624263	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	60 ST	
種別	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948290000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248624812	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	48 ST	
種別	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948050000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248624270	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	48 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948300000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248624829	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	42 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948060000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248624287	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	42 ST	
種別	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948310000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248624836	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948070000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248624294	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948320000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624843	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	36 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948080000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624300	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948330000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624850	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948100000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624522	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948340000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624867	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948110000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624539	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948350000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624874	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948120000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624546	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948360000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624881	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948130000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624553	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948370000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624898	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948140000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624560	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK...	バージョン
注文番号	1948380000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624904	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR...	バージョン
注文番号	1948150000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248624577	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	


WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

BLZP 5.08HC/90F SN

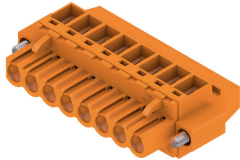

直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようクランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/02/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950040000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248627974	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	90 ST	
種別	BLZP 5.08HC/02/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949800000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248627721	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	90 ST	
種別	BLZP 5.08HC/03/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950050000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248627981	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	72 ST	
種別	BLZP 5.08HC/03/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949810000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248627738	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	72 ST	
種別	BLZP 5.08HC/04/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950060000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248627998	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	60 ST	
種別	BLZP 5.08HC/04/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949820000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248627745	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	60 ST	
種別	BLZP 5.08HC/05/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950070000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248628001	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	48 ST	
種別	BLZP 5.08HC/05/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949830000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248627752	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	48 ST	
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950080000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248628018	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	42 ST	
種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN G...	バージョン
注文番号	1284860000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4050118075410	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	42 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/06/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949840000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248627769	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	42 ST	
種別	BLZP 5.08HC/07/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950090000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248628025	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/07/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949850000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248627776	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950100000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248628032	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949860000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248627783	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	36 ST	
種別	BLZP 5.08HC/09/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950110000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248628049	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/09/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949870000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248627790	90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/10/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950120000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628056	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/10/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949880000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627806	10, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	30 ST	
種別	BLZP 5.08HC/11/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949890000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627813	11, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/12/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950140000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628070	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/12/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949900000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627837	12, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/13/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950150000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628087	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/13/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949910000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627844	13, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	24 ST	
種別	BLZP 5.08HC/14/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950160000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628094	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/14/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949920000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627851	14, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/15/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950170000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628100	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/15/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949930000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627868	15, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/16/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950180000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628117	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/16/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949940000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627875	16, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/17/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950190000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628124	17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/17/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949950000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627882	17, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/18/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950200000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628131	18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/18/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949960000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627899	18, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	18 ST	
種別	BLZP 5.08HC/19/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949970000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627905	19, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/20/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950220000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628155	20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	12 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/20/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949980000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627912	20, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/21/90F SN O...	バージョン
注文番号	1949990000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627929	21, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/22/90F SN O...	バージョン
注文番号	1950010000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627936	22, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/23/90F SN O...	バージョン
注文番号	1950020000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627950	23, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/24/90F SN B...	バージョン
注文番号	1950260000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248628193	24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	12 ST	
種別	BLZP 5.08HC/24/90F SN O...	バージョン
注文番号	1950030000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248627967	24, 90°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 4 mm², 箱
数量	12 ST	

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	WAD WMF2.5	バージョン
注文番号	1142970000	端子カバー, ダークベージュ, Wemid, 高さ: 11 mm, 幅: 9.96 mm, 深さ: 9.68 mm, V-0
GTIN (EAN)	4032248926039	
数量	50 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609801044	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1000 ST	
種別	WS 10/5 M MC NE WS	バージョン
注文番号	1792000000	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248223862	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 ST	

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/10	バージョン
注文番号	1527690000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447989	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	1527880000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448573	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 RD	バージョン
注文番号	2108910000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486018	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/2	バージョン
注文番号	1527540000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448467	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	1527740000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448658	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 RD	バージョン
注文番号	2108470000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448542	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/20	バージョン
注文番号	1527720000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447972	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	1527890000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448566	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 RD	バージョン
注文番号	2108920000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118485899	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/3	バージョン
注文番号	1527570000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448450	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/3 BL	バージョン
注文番号	1527770000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448641	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 RD	バージョン
注文番号	2108690000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448535	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4	バージョン
注文番号	1527590000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448443	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン
注文番号	1527780000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448634	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4 RD	バージョン
注文番号	2108700000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448528	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/5	バージョン
注文番号	1527620000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448436	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 BL	バージョン
注文番号	1527790000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448627	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 RD	バージョン
注文番号	2108710000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448511	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/50	バージョン
注文番号	1527730000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118411362	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
注文番号	1527920000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448559	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/50 RD	バージョン
注文番号	2109000000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486001	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/6	バージョン
注文番号	1527630000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448429	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/6 BL	バージョン
注文番号	1527820000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448610	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	

WMF 2.5 DI BLZ PE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/6 RD	バージョン
注文番号	2108720000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448504	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7	バージョン
注文番号	1527640000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448412	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	1527830000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448603	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 RD	バージョン
注文番号	2108810000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448498	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8	バージョン
注文番号	1527670000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448405	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 BL	バージョン
注文番号	1527840000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448597	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 RD	バージョン
注文番号	2108870000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448481	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9	バージョン
注文番号	1527680000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447996	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	1527870000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448580	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 RD	バージョン
注文番号	2108900000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448474	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	