

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## クリンプセット

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式, 圧着工具: PZ 10 SQR, 被覆剥き工具: STRIPAX, クリンプ範囲、最小: 0.14, カラーコード: Weidmüller
注文番号	<a href="#">1542280000</a>
種別	CRIMPSET PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118347050
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.3071 inch
正味重量	1586.64 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 技術データ

項目説明	セットには、10mm <sup>2</sup> 角以下の圧着工具、剥離ツール、Weidmüllerカラーコードのワイヤー端フェルールを含みます
------	-------------------------------------------------------------------------

## 品揃え

クリンプ範囲、最大	10 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
パッケージ	プラスチック箱	被覆剥き工具	STRIPAX
圧着工具	PZ 10 SQR	カラーコード	Weidmüller
AEH数	2900 pcs.		

## 分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## 一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	<a href="#">9005000000</a>	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

## クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	PZ 10 SQR	バージョン
注文番号	<a href="#">1445080000</a>	ワイヤ端フェルルール用圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 四角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118250152	
数量	1 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H0,5/14 OR	バージョン
注文番号	<a href="#">0690700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190015770	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W	バージョン
注文番号	<a href="#">0462900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190033248	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">0463000000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190024697	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14 R	バージョン
注文番号	<a href="#">0463100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190065089	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15D BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9019160000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20D GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9019200000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190126575	
数量	500 ST	

## 6.0mm導体の公称断面積

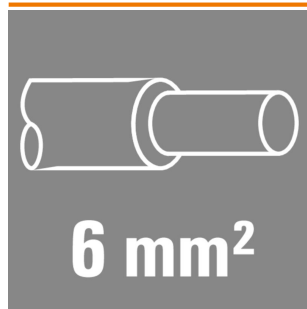

- ポリ袋バラ詰めて供給
- ワイドミューラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H6,0/20 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">0533500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	

## CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 10mm導体の公称断面積

10 mm<sup>2</sup>

- ポリ袋 パラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H10,0/22 EB	バージョン	
注文番号	<a href="#">0534200000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイボリー	
GTIN (EAN)	4008190033460		
数量	100 ST		

## ケース



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

## 一般注文データ

種別	KOFFER PSC4-01	バージョン	
注文番号	<a href="#">9028860000</a>	ツール, アソートメントボックス	
GTIN (EAN)	4032248304608		
数量	1 ST		