### IE-FCI-HD15-FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

#### 一般注文データ

バージョン	FrontCom, VGA結合, 信号インサートVGA/HD15, ソケット/ソケット
注文番号	<u>1556290000</u>
種別	IE-FCI-HD15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

## IE-FCI-HD15-FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

-60	="
<i>1</i> =K	=:::

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (UR)	E497345

### 寸法と重量

正味重量 9g

### 温度

保管温度	動作温度	-55 °C105 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36hdh-8hcd-4f24-8fh3-9538ad1ahec6

## 一般データ

製品種類	VGA結合	保護度合い	IP20	
松阳生水	4 O		11 20	
インサートの種別	信号インサートVGA/			
	UD15			

### 一般基準

ECLASS 15.0

認証書番号(DNV)	TAA000022B	証明書番号(UR)	E497345
電気プロパティ			
耐電圧、接点 / 接点	1000 V eff / 1 min	絶縁抵抗	1000 MΩ at 500 V DC
分類			
			<u>'</u>
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92

27-18-28-92

カタログステータス / 図面 2



## IE-FCI-HD15-FF




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

# 寸法図

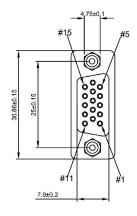

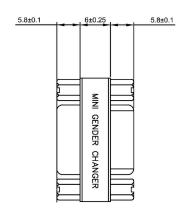

## 寸法図

