

IE-FCI-HD15-FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, VGA結合, 信号インサートVGA/HD15, ソケット/ソケット
注文番号	1556290000
種別	IE-FCI-HD15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
数量	1 items

IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UR) E497345

寸法と重量

正味重量 9 g

温度

保管温度 動作温度 -55 °C...105 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

一般データ

製品種類 VGA結合 保護度合い IP20

インサートの種別 信号インサートVGA/
HD15

一般基準

認証書番号 (DNV) TAA000022B 証明書番号 (UR) E497345

電気プロパティ

耐電圧、接点 / 接点 1000 V eff / 1 min 絶縁抵抗 1000 MΩ at 500 V DC

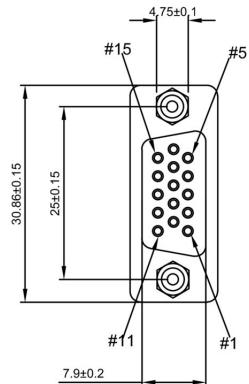
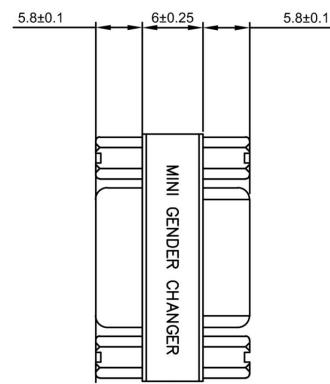
分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****寸法図****寸法図**