



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, VGA結合, 信号インサートVGA/HD15, ソケット/ソケット
注文番号	1556290000
種別	IE-FCI-HD 15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UR)

E497345

寸法と重量

正味重量

9 g

温度

保管温度

動作温度

-55 °C...105 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

一般データ

製品種類

VGA結合

保護度合い

IP20

インサートの種別

信号インサートVGA/
HD15

一般基準

認証書番号 (DNV)

TAA000022B

証明書番号 (UR)

E497345

電気プロパティ

耐電圧、接点 / 接点

1000 V eff / 1 min

絶縁抵抗

1000 MΩ at 500 V DC

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-18-28-92

ECLASS 15.0

27-18-28-92


IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

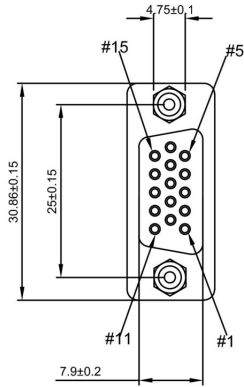

寸法図

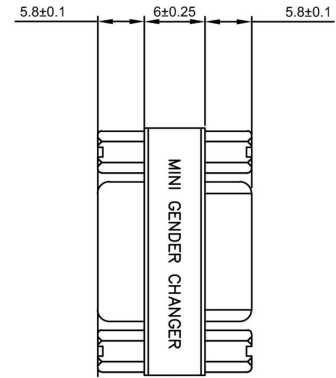

寸法図

