

CLI M 2-4 GE NE CD


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

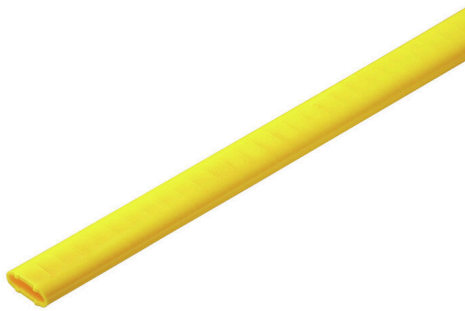

CLI M 識別マーカ―は CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点：

- ケーブルマーカ―およびパイプマーカ―対応の組み合わせマーカ―
- ひとつのサイズで直径 16 mm² 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカ―
- 非常に高い可読性

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------------------------------|
| バージョン | CableLine, 導体およびケーブルマーカ―, 10 - 317 mm, 4 x 11.4 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 1568300001 |
| 種別 | CLI M 2-4 GE NE CD |
| GTIN (EAN) | 4032248006700 |
| 数量 | 500 items |

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 3 mm | 奥行き (インチ) | 0.1181 inch |
| 高さ | 4 mm | 高さ (インチ) | 0.1575 inch |
| 幅 | 11.4 mm | 幅 (インチ) | 0.4488 inch |
| 正味重量 | 0.15 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | |
|------------------|------------------------------------------------|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 4 |
| 印刷種別 | ニュートラル |
| バージョン | CD |
| 幅 | 11.4 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -30 °C |
| 色 | 黄色 |
| ハロゲン | はい |
| 基本材質 | PVC、ソフト、カドミウムなし |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム コンポーネント部品 |
| 推奨業種 | プロセス, 機械 |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| 動作温度範囲 | -30...80 °C |
| インプリント | 空白 |

導体およびケーブルマーカース

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | はい | 導体断面、最大 | 500 mm ² |
| 導体断面、最小 | 16 mm ² | 導体外径、最大 | 317 mm |
| 導体外径、最小 | 10 mm | 導体外径 | 10 - 317 mm |
| 接続配線の断面 | 16 - 500 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

図面



図に類似

CLI M 2-4 GE NE CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ホルダー



CLI M 識別マーカーは CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点：

- ケーブルマーカーおよびパイプマーカー対応の組み合わせマーカー
- ひとつのサイズで直径 16 mm² 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカー
- 非常に高い可読性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 種別 | CLI MH 110 HSTR | バージョン |
| 注文番号 | 0189400000 | CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | CLI MH 70 HSTR | バージョン |
| 注文番号 | 0524400000 | CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 | |
| 数量 | 100 ST | |