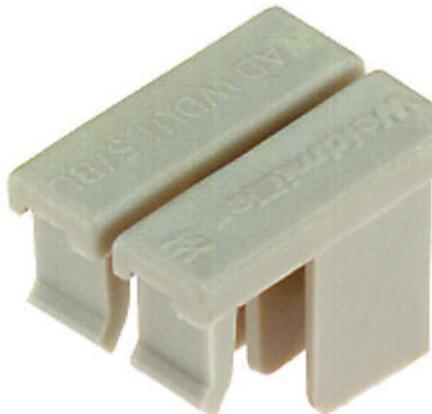


WAD WDU1.5/BLZ/BLA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 端子カバー, ダークページュ, Wemid, 高さ: 12.75 mm, 幅: 9.48 mm, 深さ: 8.85 mm, V-0 |
| 注文番号 | 1577400000 |
| 種別 | WAD WDU1.5/BLZ/BLA |
| GTIN (EAN) | 4008190112165 |
| 数量 | 20 items |

WAD WDU1.5/BLZ/BLA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 8.85 mm | 奥行き (インチ) | 0.3484 inch |
| 高さ | 12.75 mm | 高さ (インチ) | 0.502 inch |
| 幅 | 9.48 mm | 幅 (インチ) | 0.3732 inch |
| 正味重量 | 0.4 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | |
|-------|-----|
| バージョン | 端子用 |
|-------|-----|

全般

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

寸法

| | |
|--------------|---------|
| ピッチ (mm) (P) | 4.50 mm |
|--------------|---------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質 | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 固定形式 | 嵌合仕様 | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |