

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気 的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続 は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型, 導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
注文番号	<u>1601750000</u>
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG
GTIN (EAN)	4008190134280
数量	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMIE)承認件数
-------	-------



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E92202

寸法と重量

直径	3.2 mm	正味重量	0.55 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	1.6 mm	被覆剝き長さ、定格接続	8 mm
接続方式	クリンプ接続	 バージョンインサート	HD, HDD, HQ, MixMate
体積抵抗	≤4 mΩ	 導体断面、最大	1 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	 表面仕上	
	≥ 500	 種別	オス型
基本材質	銅合金	<u>シ</u> リーズ	HD
生産方法	回転	 接続配線の断面	0.75 - 1 mm²
 接点の材質	銅合金		

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		



 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





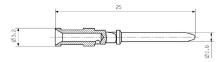



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



回転接点対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- ・接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

種別	CTX CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	9018490000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.14mm², 4mm², Wクリンプ
GTIN (EAN)	4008190884598	
数量	1 ST	
種別	CTIN CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	9205430000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.14mm², 6mm², 4インデントク
GTIN (EAN)	4032248733446	リンプ
数量	1 ST	

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工 具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HD	バージョン
注文番号	1866730000	ツール, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4032248437054	
数量	1 ST	

作成日 06.11.2025 08:35:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

4/2極





HQ モデルシリーズ - 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。また、実績豊富な HD と HX のクリンプ接点もここで使用できます。 導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。 実績豊富なクリンプ接点は何十年もの間、標準的に使われてきました。

クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれませ

ん。

極数: 4/2 (+PE) 定格電流: 40 / 10 A 定格電圧: 690 / 250 V

定格電圧は UL / CSA 準拠 600 V AC/DC

一般注文データ

13X/ 1 -\	, ,		
種別	HDC HQ 4/2 FC	バージョン	
注文番号	1003160000	HDC挿入, メス型, 690 V, 40 A, 極数: 6, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ	
GTIN (EAN)	4032248698158		
数量	1 ST		
種別	HDC HQ 4/2 MC	バージョン	
注文番号	1003170000	HDC挿入, オス型, 690 V, 40 A, 極数: 6, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ	
CTINI /F ANI)	4032248698165		
GTIN (EAN)	4032240030103		