


CC-HO 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

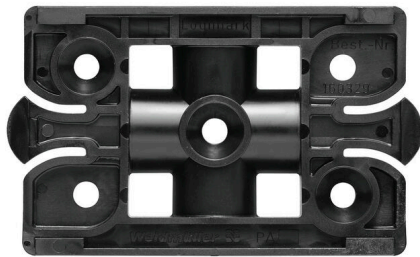

一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, 黒色
注文番号	1603290000
種別	CC-HO 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008190188306
数量	20 items

CC-HO 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	13 mm	奥行き (インチ)	0.5118 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	21.15 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.197 kg CO2 eq.

一般データ

バージョン	マーカーホルダー
幅	58 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黒色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
推奨業種	機械
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories
動作温度範囲	-40...100 °C

装置マーカー

ハロゲン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		