

## DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



## 図に類似

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, クリップ接点, お問い合わせ, 錫メッキ, 最大クランプ範囲: 0.35 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">1604230000</a>
種別	DFFC 0.22-0.35 SN 3000
GTIN (EAN)	4008190117498
数量	3000 items
製品データ	
パッケージ	リール

## DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	18.8 mm	奥行き (インチ)	0.7402 inch
高さ	5.7 mm	高さ (インチ)	0.2244 inch
幅	4.3 mm	幅 (インチ)	0.1693 inch
正味重量	0.56 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材料データ

色	いいえ	カラーチャート (類似)	-
接点ベース素材	銅合金	接点材質	銅合金
接触表面	錫メッキ	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	100 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	100 °C		

## 接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.22 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	0.35 mm <sup>2</sup>
配線接続断面 AWG、最小	AWG 24	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22
撓線、最小 H07V-R	0.25 mm <sup>2</sup>	撓線、最大. H07V-R	0.35 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.25 mm <sup>2</sup>	フレキシブル、最大H05 (07) V-K	0.35 mm <sup>2</sup>
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. 0 mm <sup>2</sup>		ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 0 mm <sup>2</sup>	
		pt 1、最大	

## IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 0 kV
短時間耐電流抵抗	3 x 1sで120 A	汚染度 III/2

## 梱包

パッケージ	リール	VPE 長	641.00 mm
VPE幅	625.00 mm	VPEの高さ	61.00 mm

## 重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

## 分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943

**DFFC 0.22-0.35 SN 3000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**技術データ**

ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-03	ECLASS 12.0	27-46-04-03
ECLASS 13.0	27-46-04-03	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		


**DFFC 0.22-0.35 SN 3000**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

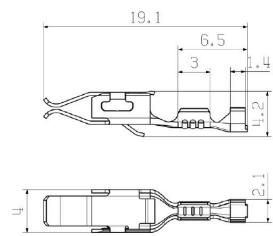

製品イメージ



図に類似

## DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ... Weidmüller DFF および ZRV 接点対応



- 屈曲 / パンチ加工済み接点対応クリンプツール  
 • ラチエットは精密なクリンプを保証します  
 • 操作が不正確な場合のオプション許可  
 • 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

種別	HTF DFF	バージョン
注文番号	<a href="#">9014140000</a>	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Bクリンプ
GTIN (EAN)	4008190297305	
数量	1 ST	

## 補助ツール



よりインテリジェントにより効率的により迅速に  
補助ツールは、接続コンポーネントの接続とその構成を  
シンプルにします：

- IDC 接点 (種別 BL-IDC) を備えたソケットコネクタ対応  
アセンブリプロックが、トグルレバープレスなどの装置  
で使用可能。すべての電線が同時接続されます。
  - ロック解除工具およびリリース工具は、クリンプ接続式  
コネクタ (BLCおよびBLACタイプ) のクリンプコンタクトを解放します
  - 操作レバーはテンションクランプばね接続コネクタの各  
クランプを開くことができます
- より良く、より迅速な作業  
結果は、効率的で専門的な作業工程です。

## 一般注文データ

種別	DFFC EW2	バージョン
注文番号	<a href="#">1803790000</a>	PCB plug-in connector
GTIN (EAN)	4032248259311	
数量	10 ST	