

## ESO 7 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| バージョン      | 端子台マーカー, マーカーの挿入, 30 x 6.3 mm, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">1607720000</a>        |
| 種別         | ESO 7 DIN A4 WS                   |
| GTIN (EAN) | 4008190206116                     |
| 数量         | 10 items                          |

## ESO 7 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 1 mm   | 奥行き (インチ) | 0.0394 inch |
| 高さ   | 30 mm  | 高さ (インチ)  | 1.1811 inch |
| 幅    | 6.3 mm | 幅 (インチ)   | 0.248 inch  |
| 正味重量 | 10.5 g |           |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...80 °C |
|--------|-------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|                 |                                |         |
|-----------------|--------------------------------|---------|
| 抵抗コード準拠の素材色     | 9                              |         |
| 印刷の配置           | 水平および垂直                        |         |
| アーケごとの数         | 240                            |         |
| 幅               | 6.3 mm                         |         |
| UL 94 可燃性等級     | HB                             |         |
| 動作温度範囲、最大       | 80 °C                          |         |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C                         |         |
| 色               | 白色                             |         |
| 基本材質            | 紙                              |         |
| 印刷文字            | 非搭載                            |         |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム                         | ラベル・シート |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 Label sheet = Insert markers |         |
| 動作温度範囲          | -40...80 °C                    |         |

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**ESO 7 DIN A4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

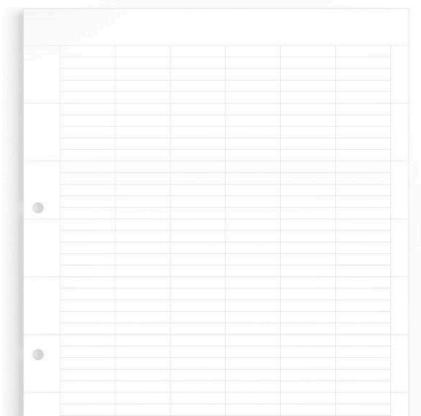

## アクセサリ

## WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエスチル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることで、環境への影響を最大限に保護

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WKM 8/30                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1631910000</a> | WKM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, ワイ |
| GTIN (EAN) | 4008190206666              | ヤーとケーブルマーカー, 透明                               |
| 数量         | 50 ST                      |   |