



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 上部の中央ロック, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	<a href="#">1611350000</a>
種別	HDC 24B AZO
GTIN (EAN)	4008190870805
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

高さ	29.3 mm	高さ (インチ)	1.1535 inch
幅	58.5 mm	幅 (インチ)	2.3031 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	130 mm
正味重量	108 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

## バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	none
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし

## 技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	上部の中央ロック	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	いいえ
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	中央ロッククランプ
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 7035
BG	8	Moduplug®に最適	はい

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

## 寸法

穴ピッチ長 A2	130 mm	ケーブル導入口	いいえ
幅ハウジングC	43 mm	幅の基準C1	47 mm
ハウジングの全長	120 mm	ハウジングBの高さ	29 mm
基準B1の高さ	5.3 mm		

## 重要なメモ

製品情報	ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。
------	--



## 分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

図面

図面

mounting cutout

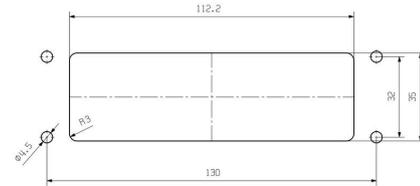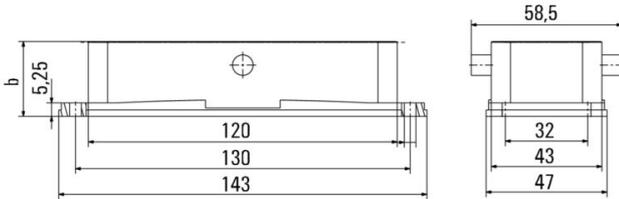

## アクセサリ

## ハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 64D TSZO 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1663370000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190419899	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部の中央ロック, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 64D TSZO 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1663390000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190419912	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部の中央ロック, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TSZO 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904690000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248585281	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部の中央ロック, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	り入れ口サイズ: M 40