

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。

ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

バージョン	端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色
注文番号	1611930000
種別	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008190002251
数量	20 items

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	10.5 mm	奥行き (インチ)	0.4134 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
正味重量	0.48 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	9		
印刷の配置	水平および垂直		
バージョン	旋回		
幅	7 mm		
UL 94 可燃性等級	V-2		
動作温度範囲、最大	100 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	白色		
基本材質	ポリアミド66		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	コンポーネント部品	
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Terminal marker		
動作温度範囲	-40...100 °C		
用途/製造元	Weidmueller		

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P) 5.00 mm

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com


STR 透明ストリップ



一般注文データ

種別	STR 7 F.SCHT 7	バージョン	
注文番号	0515300000	端子台マーカー, 保護キャップ, 27 x 6.3 mm, 透明	
GTIN (EAN)	4008190182175		
数量	20 ST		

ESO インサートタグ

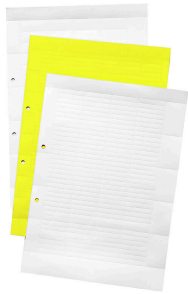

一般注文データ

種別	ESO 7 DIN A4 WS	バージョン	
注文番号	1607720000	端子台マーカー, マーカーの挿入, 30 x 6.3 mm, 白色	
GTIN (EAN)	4008190206116		
数量	10 ST		
種別	ESO 7 DIN A4 GE	バージョン	
注文番号	1634780000	端子台マーカー, マーカーの挿入, 27 x 6.3 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190273361		
数量	10 ST		
種別	ESO 7 P DIN A4 GE	バージョン	
注文番号	1670400000	端子台マーカー, マーカーの挿入, 27 x 6.3 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190430726		
数量	10 ST		
種別	ESO 7 P DIN A4 WS	バージョン	
注文番号	1670390000	端子台マーカー, マーカーの挿入, 27 x 6.3 mm, 白色	
GTIN (EAN)	4008190430719		
数量	10 ST		