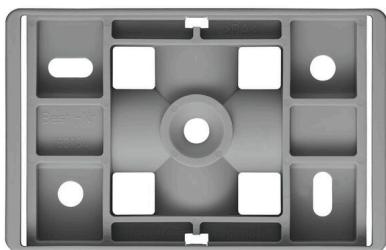


CC-H 85/54 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**一般注文データ**

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, ダークペー ジュ
注文番号	1631640003
種別	CC-H 85/54 BG
GTIN (EAN)	4008190465292
数量	20 items

CC-H 85/54 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	13 mm	奥行き (インチ)	0.5118 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	25.15 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート -0.002 kg CO2 eq.

一般データ

バージョン	マーカーホルダー	
幅	58 mm	
UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	ダークベージュ	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリアミド66	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
推奨業種	機械	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories	
動作温度範囲	-40...100 °C	

装置マーク

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-H 85/54 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Natural

CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカーを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカーの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

一般注文データ

種別	CB 360/4,5 NC	バージョン
注文番号	1279000000	ケーブルストラップ, 4.5 x 360 mm, ポリアミド66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
数量	100 ST	
種別	CB 365/7,5 NC	バージョン
注文番号	1279100000	ケーブルストラップ, 7.5 x 365 mm, ポリアミド66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
数量	100 ST	