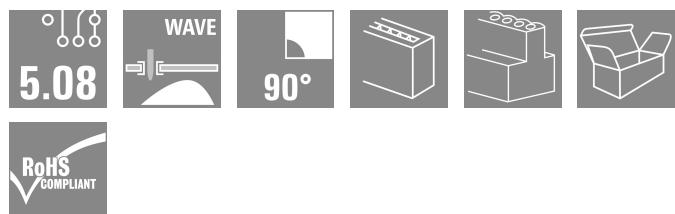
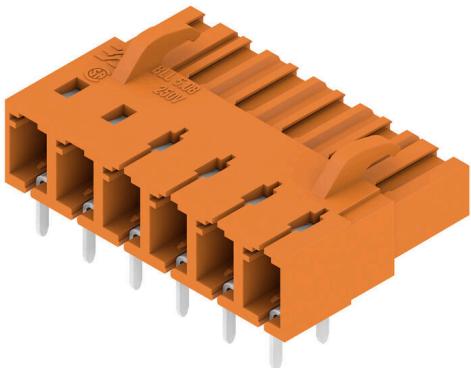


**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



プリント基板用メス型ヘッダはんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型ヘッダー、閉側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、橙色、箱
注文番号	<a href="#">1645960000</a>
種別	BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190285302
数量	60 items
製品データ	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
パッケージ	箱

## BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E60693

## 寸法と重量

正味重量	6.33 g
------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (mm) (P)	5.08 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.200 "	外向きエルボ	90°
極数	6	極当たりソルダーピン数	2
ソルダーピン長 (l)	4.5 mm	ソルダーピン長 公差	+0.1 / -0.3 mm
はんだピン寸法	0.4 x 1.00 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.3 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	25.40 mm
L1 (インチ)	1.000 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	バックオフ ハンドタッチセーフ
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ 保護	IP20接続	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい
プラギング回数	25	差し込み力 / 極、最大.	5 N
引張強度/極、最大.	5 N		

## 材料データ

絶縁材	PBT GF	色	橙色
カラーチャート (類似)	RAL 2000	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 200	絶縁抵抗	108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
はんだ接続の層構造	4...6 µm Sn hot-dip tinned	プラグ接点の層構造	4...6 µm Sn hot-dip tinned
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

## IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	23 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	16 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	20 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	14 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3250 V	

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 V  
 汚染度 II/2

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV  
 汚染度 III/3

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV  
 汚染度 III/2

短時間耐電流抵抗 3 x 1sで 120 A

**CSAに準拠した公称データ**

試験制度 (CSA)	CSA
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	15 A
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (CSA)	200039-1121690
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A

**UL 1059に準拠した公称データ**

試験制度 (UR)	UR
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	15 A
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (UR)	E60693
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A

**梱包**

パッケージ	箱	VPE 長	349.00 mm
VPE幅	137.00 mm	VPEの高さ	31.00 mm

**重要なメモ**

**IPC準拠** 適合性 : 製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

**注意事項**

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

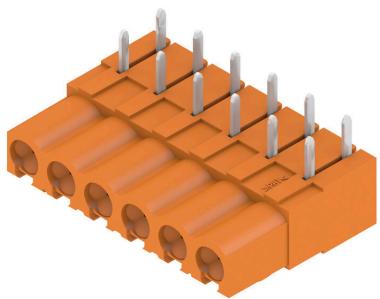
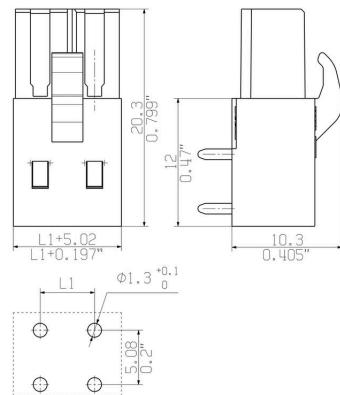
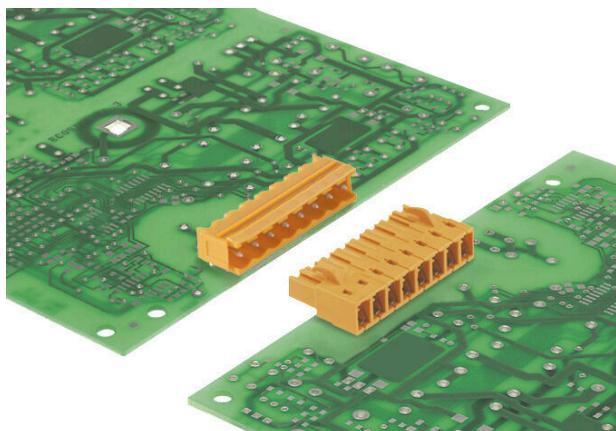
**分類**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****製品イメージ****寸法図****使用例**

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****コーディングパーツ**

接続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロッキングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロッキングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。Weidmüllerでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

**一般注文データ**

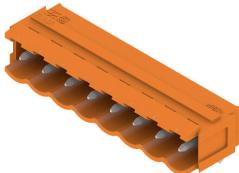
種別	BLZ/SL KO BK BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1545710000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、
GTIN (EAN)	4008190087142	黒色、極数: 1
数量	50 ST	
種別	BLZ/SL KO OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1573010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、
GTIN (EAN)	4008190048396	橙色、極数: 1
数量	100 ST	

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

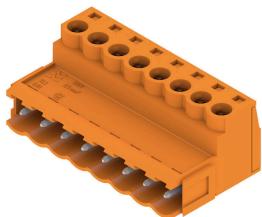
## 対応

**SL 5.00/90B**

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

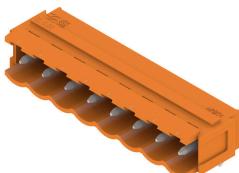
種別	SL 5.00/06/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1626240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190197544	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱
数量	50 ST	

**SLS 5.08/180B**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1627280000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190199791	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	54 ST	
種別	SLS 5.08/06/180B SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1645270000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190284480	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	54 ST	

**SL 5.00/90B**

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応****一般注文データ**

種別	SL 5.00/06/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1647600000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190289430	のダブルテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピ
数量	50 ST	ン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱

**SLZF 5.08/270B**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

**一般注文データ**

種別	SLZF 5.08/06/270B SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1706180000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248127931	270°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	

**SLZF 5.08/180B**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

**一般注文データ**

種別	SLZF 5.08/06/180B SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1710250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190319564	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	
種別	SLZF 5.08/06/180B SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1710480000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190319793	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SL 5.08/90B**

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/06/90B 3.2SN GY...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510700000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190287009	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、ペブルグレー、箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90B 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510710000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190244385	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、黒色、箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510760000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190157951	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、オレンジ、箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1515310000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190103453	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90B 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1515360000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190080570	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、オレンジ、箱
数量	50 ST	

**SL 5.08/180B**

直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/06/180B 3.2SN D...	バージョン
注文番号	<a href="#">1519950000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190291358	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、シグナルグリーン、箱
数量	50 ST	

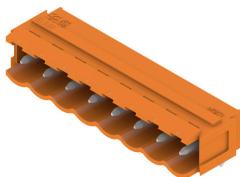
**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応**

種別	SL 5.08/06/180B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1519960000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190011901	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダー
数量	54 ST	ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
種別	SL 5.08/06/180B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1524510000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190142032	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダー
数量	54 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
種別	SL 5.08/06/180B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1524560000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190144203	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダー
数量	50 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱

**SL 5.00/90B**

90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

**一般注文データ**

種別	SL 5.00/06/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1580900000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190130695	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

**SL 5.08/135B**

135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

**一般注文データ**

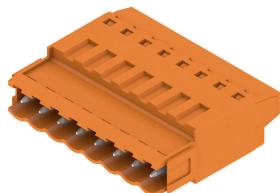
種別	SL 5.08/06/135B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1605570000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190268756	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 135°, ソルダー
数量	50 ST	ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
種別	SL 5.08/06/135B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1606030000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190050436	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 135°, ソルダー
数量	50 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SLT 5.08B**

TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLT 5.08/06/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1611750000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190192631	180°、TOP接続、クランプ範囲、最大: 2.5 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	50 ST	

**SLDV-THR 5.08/180F**

高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/12/180F 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1828810000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248335497	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 12, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	28 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

**SLDV-THR 5.08/180FLF**

高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/12/180FLF...	バージョン
注文番号	<a href="#">1829050000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ/はん
GTIN (EAN)	4032248335749	だフランジ、THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 12, 180°、ソルダ-
数量	28 ST	ピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、黒色、箱

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SLDV-THR 5.08/180F**

高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合 3.2 mm はんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/12/180F 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1828930000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248335626	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 12, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	28 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

**SL-SMT 5.08/180F Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合 3.2 mm はんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180F 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1837340000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248345939	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm,
数量	42 ST	錫メッキ、黒色、箱

**SL-SMT 5.08HC/90F Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合 3.2 mm はんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90F 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1837670000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248347483	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	42 ST	錫メッキ、黒色、箱

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SL-SMT 5.08/180LF Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180LF ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1838480000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248348541	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	42 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

**SL-SMT 5.00HC/90LF Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/06/90LF 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1840390000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248351237	THT/THRはんだ接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	42 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

**SLS 5.08TB KF35**

クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

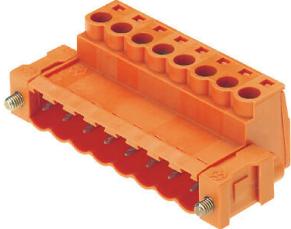
種別	SLS 5.08/06/180TB KF SN...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846140000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248362424	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	20 ST	

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SLS 5.08/180FI**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180FI SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248362530	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	42 ST	

**SLS 5.08TB RF15**

クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180TB RF15 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248362349	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	20 ST	

**SLS 5.08/180F**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180F SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846400000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248362103	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	42 ST	

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SLZF 5.08/180F**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/06/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846980000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248363148	180°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	

**SL-SMT 5.08/180LF Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180LF ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1776402001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248159185	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	42 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

**SL-SMT 5.08HC/90LF Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90LF 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775274001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248167838	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm、錫メッキ、黒色、Tape

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**SL-SMT 5.08HC/90LF Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90LF 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775272001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248157259	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	50 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

**SL-SMT 5.00HC/90LF Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/06/90LF 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1797790000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248239795	THT/THRはんだ接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm、錫メッキ、黒色、Tape

**SL-SMT 5.08/180LF Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180LF ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1776404001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248163625	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	250 ST	mm、錫メッキ、黒色、Tape

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SL-SMT 5.08HC/90LF Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

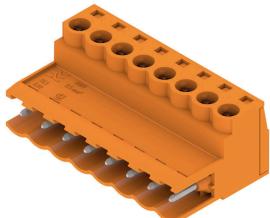
種別	SL-SMT 5.08HC/06/90LF 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1780450000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248165773	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	42 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

**SL-SMT 5.08/180F Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180F 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1820610000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248316571	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、
数量	42 ST	錫メッキ、黒色、箱

**SLS 5.08/180 SN**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180 SN OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1627130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6、
GTIN (EAN)	4008190199647	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	60 ST	

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

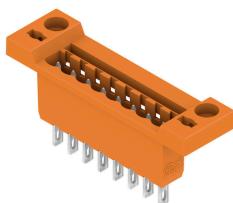
## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**SLS 5.08/180T SN**

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180T SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1627410000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190199920	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	

**SLDF 5.08**

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 6 SN BK BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1635780000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190264215	6, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	36 ST	

**SLZF 5.08/90**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/06/90 SN OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1673130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190434847	90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SLZF 5.08/180**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/06/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1709410000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190390174	180°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	
種別	SLZF 5.08/06/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1709640000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190318949	180°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	

**SL 5.08/90**

90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

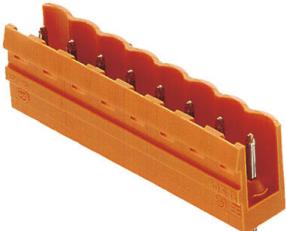
種別	SL 5.08/06/90 3.2SN DKG...	バージョン
注文番号	<a href="#">1508450000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190291778	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1508460000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190132767	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1513010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190113698	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90 4.5SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1513060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190027599	
数量	50 ST	

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SL 5.08/180**

直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/06/180 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1517650000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、シグナルグリーン、箱
GTIN (EAN)	4008190073763	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/180 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1517660000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、橙色、箱
GTIN (EAN)	4008190139445	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/180 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1522210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱
GTIN (EAN)	4008190291563	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/180 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1522260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、橙色、箱
GTIN (EAN)	4008190062385	
数量	50 ST	

**SL 5.00/90**

90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

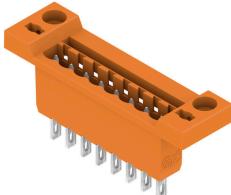
種別	SL 5.00/06/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1571170000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、橙色、箱
GTIN (EAN)	4008190112325	
数量	50 ST	
種別	SL 5.00/06/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1596180000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱
GTIN (EAN)	4008190105655	
数量	50 ST	

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

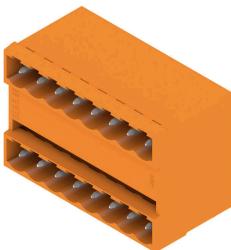
## 対応

**SLDF 5.08**

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

## 一般注文データ

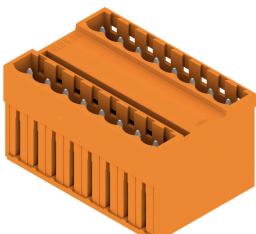
種別	SLDF 5.08 L/F 6 SN OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1599170000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190179595	6, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	36 ST	

**SLD 5.08/90G**

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することができます。

## 一般注文データ

種別	SLD 5.08/12/90G 3.2SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1601830000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190158798	
数量	50 ST	
種別	SLD 5.08/12/90G 4.5SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1602060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190124861	
数量	50 ST	

**SLD 5.08/180G**

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することができます。

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応****一般注文データ**

種別	SLD 5.08/12/180G 3.2SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1602430000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはん
GTIN (EAN)	4008190045692	だ付け接続, 5.08 mm, 極数: 12, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 橙色, 箱

**SL 5.08/135**

135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

**一般注文データ**

種別	SL 5.08/06/135 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1603100000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190101480	付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ
数量	50 ST	キ, 橙色, 箱

**SL-SMT 5.08HC/90G Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

**一般注文データ**

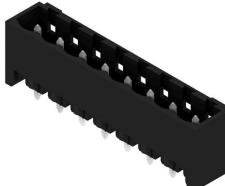
種別	SL-SMT 5.08HC/06/90G 3....	バージョン
注文番号	<a href="#">1780220000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165544	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

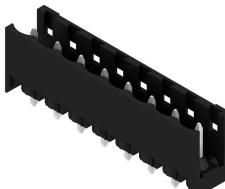
## 対応

**SL-SMT 5.08/180G Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

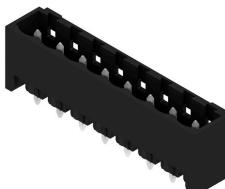
種別	SL-SMT 5.08HC/06/180G 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1838250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348312	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

**SL-SMT 5.08/180 Box**

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1838020000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348084	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

**SL-SMT 5.08/180G Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775962001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248158959	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SL-SMT 5.08HC/90G Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775042001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248156108	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	50 ST	メッキ、黒色、箱

**SL-SMT 5.08/180G Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775964001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248160174	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	250 ST	メッキ、黒色、Tape

**SL-SMT 5.08HC/90 Box**

高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90 1.5...	バージョン
注文番号	<a href="#">1774802001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248155835	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	50 ST	メッキ、黒色、箱

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

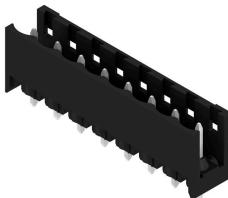
## 対応

**SL-SMT 5.08HC/90 Tape**

高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

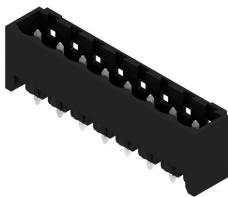
種別	SL-SMT 5.08HC/06/90 1.5...	バージョン
注文番号	<a href="#">1774804001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167692	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	350 ST	メッキ、黒色、Tape

**SL-SMT 5.08/180 Box**

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180 1....	バージョン
注文番号	<a href="#">1775642001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248157587	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	50 ST	メッキ、黒色、箱

**SL-SMT 5.08/180G Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775963001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167197	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	48 ST	メッキ、黒色、Tray

**BLL 5.08/06/90 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

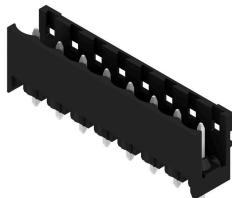
## 対応

**SL-SMT 5.08HC/90G Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775044001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167760	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	350 ST	メッキ、黒色、Tape

**SL-SMT 5.08/180 Tape**

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775644001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248159628	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	250 ST	メッキ、黒色、Tape

**SL-SMT 5.08HC/90 Box**

高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90 3.2...	バージョン
注文番号	<a href="#">1779990000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165315	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫
数量	50 ST	メッキ、黒色、箱