
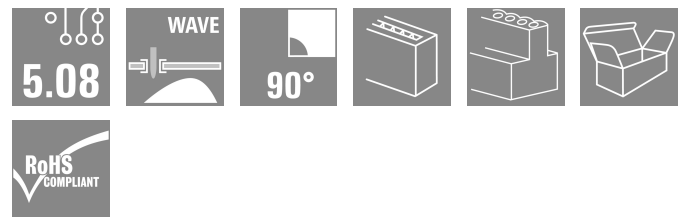


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

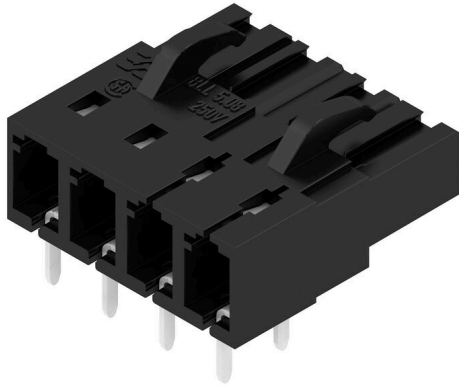

プリント基板用メス型ヘッダはんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型ヘッダ, 閉側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
注文番号	1646050000
種別	BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX
GTIN (EAN)	4008190285395
数量	90 items
製品データ	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
パッケージ	箱

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

寸法と重量

正味重量	4.23 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (mm) (P)	5.08 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.200 "	外向きエルボ	90°
極数	4	極当たりソルダーピン数	2
ソルダーピン長 (l)	4.5 mm	ソルダーピン長 公差	+0.1 / -0.3 mm
はんだピン寸法	0.4 x 1.00 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.3 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	15.24 mm
L1 (インチ)	0.600 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	バックオブ® ハンドタッチセーフ
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい
プラグイン回数	25	差し込み力 / 極、最大	5 N
引張強度 / 極、最大	5 N		

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 200	絶縁抵抗	108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
はんだ接続の層構造	4...6 μm Sn hot-dip tinned	プラグ接点の層構造	4...6 μm Sn hot-dip tinned
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	23 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	16 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	20 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	14 A	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	250 V

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 V
汚染度 II/2サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV
汚染度 III/3サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV
汚染度 III/2

短時間耐電流抵抗 3 x 1sで120 A

CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)	CSA	証明書番号 (CSA)	200039-1121690
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	15 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

UL 1059に準拠した公称データ

試験制度 (UR)	UR	証明書番号 (UR)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	15 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	348.00 mm
VPE幅	135.00 mm	VPEの高さ	31.00 mm

重要なメモ


IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行われ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類


ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

図面


製品イメージ

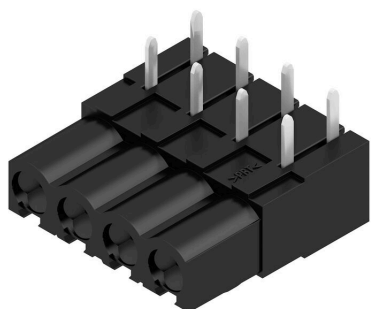

寸法図

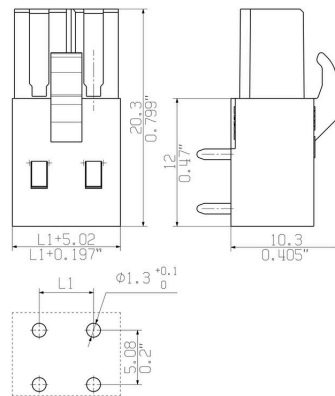

使用例

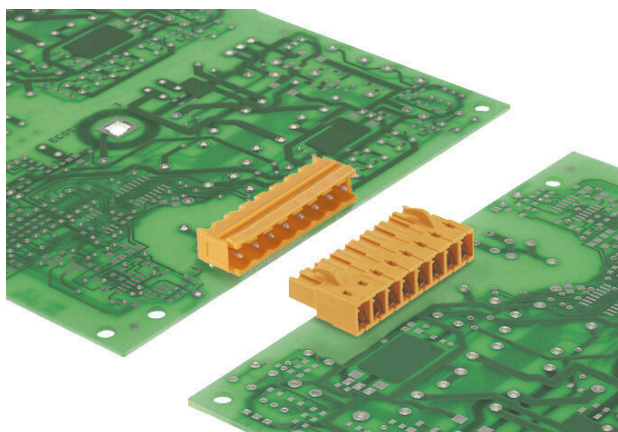

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドüミューラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

一般注文データ

種別	BLZ/SL KO BK BX	バージョン
注文番号	1545710000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190087142	黒色, 極数: 1
数量	50 ST	
種別	BLZ/SL KO OR BX	バージョン
注文番号	1573010000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190048396	橙色, 極数: 1
数量	100 ST	


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLS 5.08/180B

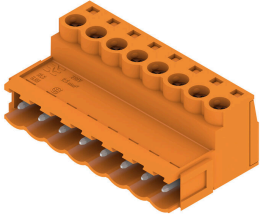

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	1627260000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190199777	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	84 ST	

SL 5.08/135B




135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/135B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	1635520000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190263959	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダ
数量	100 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SLS 5.08/180B

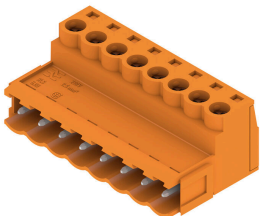

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180B SN BK ...	バージョン
注文番号	1645250000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190284466	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	84 ST	


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL 5.00/90B

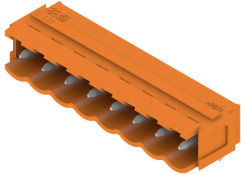

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1647580000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のアダプター, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190289416	
数量	100 ST	

SLZF 5.08/90B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/90B SN OR ...	バージョン
注文番号	1673570000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
GTIN (EAN)	4008190435288	
数量	100 ST	

SLZF 5.08/270B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/270B SN OR...	バージョン
注文番号	1706160000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 270°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
GTIN (EAN)	4032248119721	
数量	100 ST	


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SLZF 5.08/180B

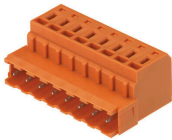


テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180B SN OR...	バージョン
注文番号	1710230000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190319540	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	
種別	SLZF 5.08/04/180B SN BK...	バージョン
注文番号	1710460000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190319779	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SL 5.08/90B

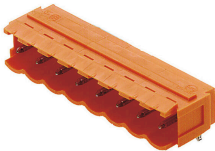

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN GY...	バージョン
注文番号	1510500000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, ペブルグレー, 箱
GTIN (EAN)	4008190286996	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	1510510000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190477660	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1510550000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190292133	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1510560000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190046842	
数量	100 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN BL...	バージョン
注文番号	1510580000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダープイン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 青色, 箱
GTIN (EAN)	4008190287054	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1515110000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダープイン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190171490	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	1515160000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダープイン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190181093	
数量	100 ST	

SL 5.08/180B



直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN G...	バージョン
注文番号	1519700000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダープイン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, ベブルグレー, 箱
GTIN (EAN)	4008190298227	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN B...	バージョン
注文番号	1519710000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダープイン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190298210	
数量	84 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN D...	バージョン
注文番号	1519750000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダープイン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190291334	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1519760000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダープイン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190098483	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	1524310000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダープイン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190034030	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	1524360000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダープイン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190068950	
数量	100 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

対応

www.weidmueller.com

SL 5.00/90B



90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1580880000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダープイン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190044060	
数量	100 ST	
種別	SL 5.00/04/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1596150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダープイン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190084806	
数量	100 ST	

SL 5.08/135B



135の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/135B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1605550000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダープイン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190051693	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/135B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	1606010000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダープイン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190042141	
数量	100 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLT 5.08B



TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLT 5.08/04/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	1611730000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190192617	180°, TOP接続, クランプ範囲、最大: 2.5 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SLDV-THR 5.08/180FLF



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180FLF...	バージョン
注文番号	1829030000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ/はんだフランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4032248335725	
数量	36 ST	

SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180F 3...	バージョン
注文番号	1828790000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4032248335473	
数量	36 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180F 1...	バージョン
注文番号	1830100000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248336210	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm,
数量	60 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180F 1...	バージョン
注文番号	1828910000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248335602	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm,
数量	36 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

SLDV-THR 5.08/180FLF



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180FLF...	バージョン
注文番号	1829150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ/はん
GTIN (EAN)	4032248335848	だフランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピ
数量	36 ST	ン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90F 3...	バージョン
注文番号	1837650000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248347469	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	60 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	バージョン
注文番号	1838460000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248348527	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180F 3...	バージョン
注文番号	1837870000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248347681	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	60 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.00HC/90LF Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/04/90LF 3...	バージョン
注文番号	1840370000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248351213	THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SLS 5.08/180FI

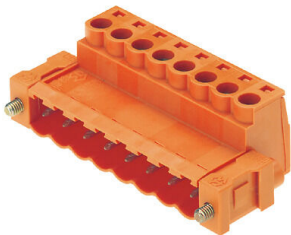

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180FI SN OR...	バージョン
注文番号	1846230000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362516	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	60 ST	

SLZF 5.08/180FI



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180FI SN O...	バージョン
注文番号	1846530000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362837	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLS 5.08/180F



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180F SN OR ...	バージョン
注文番号	1846380000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362080	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	60 ST	

SLZF 5.08/180F



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180F SN OR...	バージョン
注文番号	1846950000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248363124	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SLS 5.08TB RF15



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180TB RF15 ...	バージョン
注文番号	1846050000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362332	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	20 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLS 5.08TB KF35



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180TB KF SN...	バージョン
注文番号	1846130000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362417	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², 箱
数量	20 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/04/90LF 1...	バージョン
注文番号	1797770000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248239771	THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1...	バージョン
注文番号	1775254001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248167807	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	バージョン
注文番号	1776382001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248159161	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	バージョン
注文番号	1776384001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248163502	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	250 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1...	バージョン
注文番号	1775252001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248157235	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3...	バージョン
注文番号	1780430000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248165759	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL 5.00/90

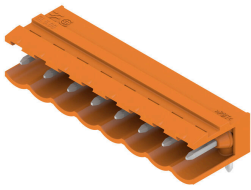

90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	1626010000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190197315	付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッ
数量	100 ST	キ, 黒色, 箱

SLS 5.08/180 SN



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180 SN OR BX	バージョン
注文番号	1627110000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190199623	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	90 ST	

SLS 5.08/180T SN

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180T SN OR ...	バージョン
注文番号	1627390000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190199906	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	90 ST	

SLDF 5.08

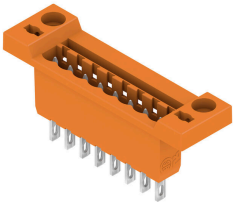


オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 4 SN BK BX	バージョン
注文番号	1635760000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190264192	4, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	42 ST	

SLS 5.08/180 SN

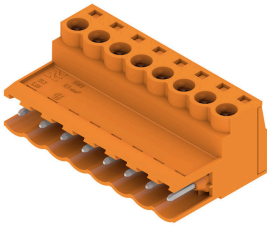

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180 SN BK BX	バージョン
注文番号	1644940000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190284152	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	90 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLZF 5.08/90




テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/90 SN OR BX	バージョン
注文番号	1673110000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190434823	90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², 箱
数量	100 ST	

SLZF 5.08/180

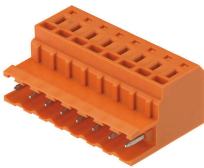


テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	1709390000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190395902	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², 箱
数量	100 ST	
種別	SLZF 5.08/04/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	1709620000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190318925	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², 箱
数量	100 ST	

SL 5.08/90

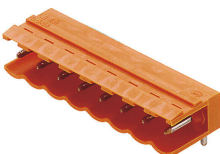

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/90 3.2SN BK ...	バージョン
注文番号	1508210000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190162528	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 3.2SN DKG...	バージョン
注文番号	1508250000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190104856	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	1508260000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190021207	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	1512810000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190065829	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 4.5SN OR ...	バージョン
注文番号	1512860000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190031992	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SL 5.08/180

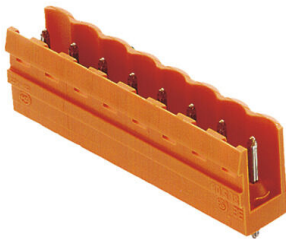

直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/180 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	1517410000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190192983	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1517450000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190044497	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1517460000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190042011	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1522010000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190291549	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	SL 5.08/04/180 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	1522060000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190185084	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SL 5.00/90

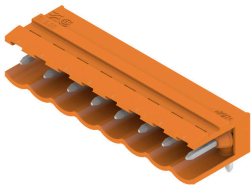


90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	1571150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190107314	付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SLDF 5.08

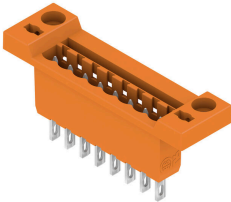

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX	バージョン
注文番号	1599150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190133627	4, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	42 ST	


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLD 5.08/90G

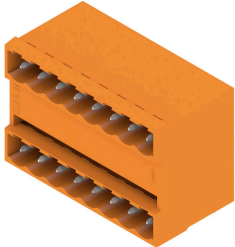


平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SLD 5.08/08/90G 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1601810000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190105105	付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 90°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

SLD 5.08/180G

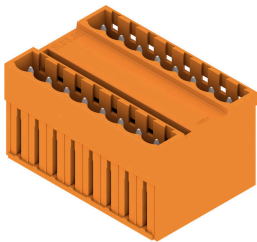

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SLD 5.08/08/180G 3.2SN ...	バージョン
注文番号	1602410000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190000608	付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

SL 5.08/135



135の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/04/135 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1603080000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190164997	付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180G Box

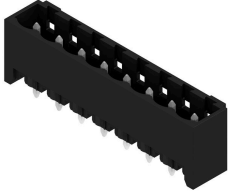


箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180G 3...	バージョン
注文番号	1838230000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348299	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180 Box

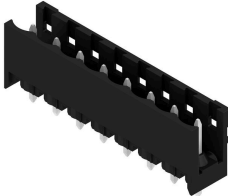

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180 3...	バージョン
注文番号	1838000000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348060	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90G 3...	バージョン
注文番号	1780200000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165520	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90 Tape




高耐熱性、90°角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5...	バージョン
注文番号	1774784001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167678	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08/180G Tape

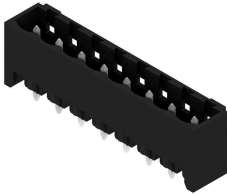


箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180G 1...	バージョン
注文番号	1775944001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248160129	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08/180G Box

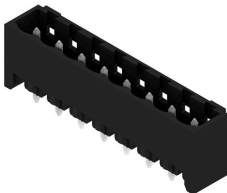

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180G 1...	バージョン
注文番号	1775942001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248158935	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180 Tape

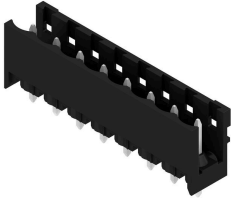

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180 1...	バージョン
注文番号	1775594001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248159505	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90G Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90G 1...	バージョン
注文番号	1775024001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167746	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90G 1...	バージョン
注文番号	1775022001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248156085	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90 Box




高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5...	バージョン
注文番号	1774782001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248155811	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180 Box

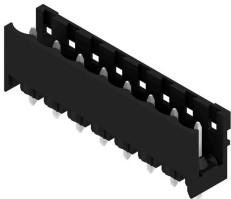

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180 1....	バージョン
注文番号	1775592001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248157563	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90 3.2...	バージョン
注文番号	1779970000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165292	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱