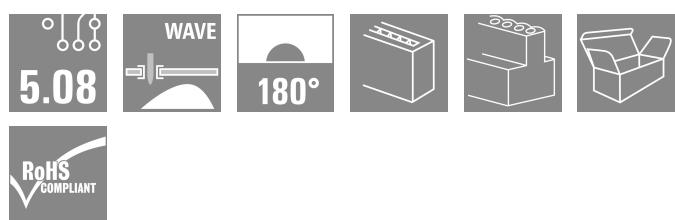


**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



プリント基板用メス型ヘッダはんだピン長は、フローは  
んだ付けに適しています。

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型ヘッダー、閉側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 4, 180°、ソルダーピン長(l): 4.5 mm、錫メッキ、橙色、箱
注文番号	<a href="#">1646160000</a>
種別	BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190285500
数量	90 items
製品データ	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
パッケージ	箱

## BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E60693

## 寸法と重量

正味重量	4.31 g
------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (mm) (P)	5.08 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.200 "	外向きエルボ	180°
極数	4	極当たりソルダーピン数	2
ソルダーピン長 (l)	4.5 mm	ソルダーピン長 公差	+0.1 / -0.3 mm
はんだピン寸法	0.4 x 1.00 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.3 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	15.24 mm
L1 (インチ)	0.600 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	バックオフ ハンドタッチセーフ
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ 保護	IP20接続	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい
プラギング回数	25	差し込み力 / 極、最大.	5 N
引張強度/極、最大.	5 N		

## 材料データ

絶縁材	PBT GF	色	橙色
カラーチャート (類似)	RAL 2000	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 200	絶縁抵抗	108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
はんだ接続の層構造	4...6 µm Sn hot-dip tinned	プラグ接点の層構造	4...6 µm Sn hot-dip tinned
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

## IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	23 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	16 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	20 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	14 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3250 V	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 V  
汚染度 II/2

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV  
汚染度 III/3

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV  
汚染度 III/2

短時間耐電流抵抗 3 x 1sで 120 A

**CSAに準拠した公称データ**

試験制度 (CSA)	CSA
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	15 A
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (CSA)	200039-1121690
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A

**UL 1059に準拠した公称データ**

試験制度 (UR)	UR
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	15 A
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (UR)	E60693
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A

**梱包**

パッケージ	箱	VPE 長	349.00 mm
VPE幅	136.00 mm	VPEの高さ	31.00 mm

**重要なメモ**

**IPC準拠** 適合性 : 製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

**注意事項**

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

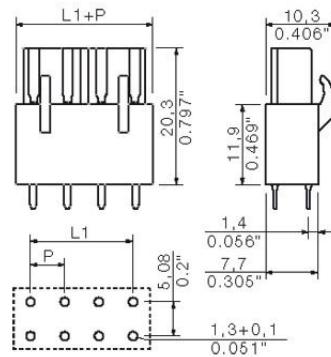
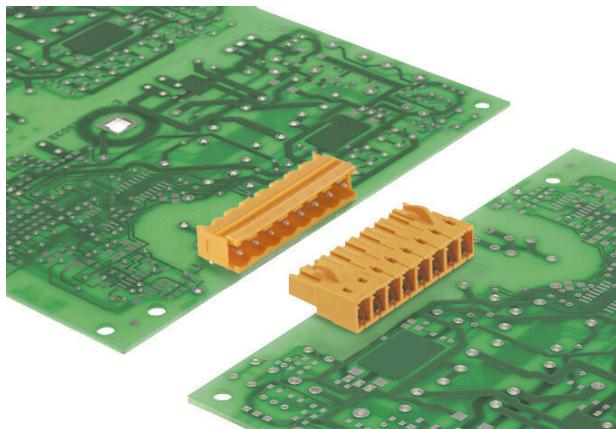
**分類**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****製品イメージ****寸法図****使用例**

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**アクセサリ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**コーディングパーツ**

接続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロッキングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロッキングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。Weidmüllerでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

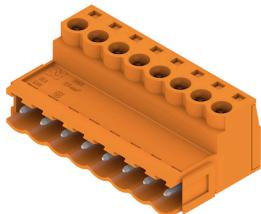
**一般注文データ**

種別	BLZ/SL KO BK BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1545710000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、
GTIN (EAN)	4008190087142	黒色、極数: 1
数量	50 ST	
種別	BLZ/SL KO OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1573010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、
GTIN (EAN)	4008190048396	橙色、極数: 1
数量	100 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SLS 5.08/180B**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。  
オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示  
ができます。

## 一般注文データ

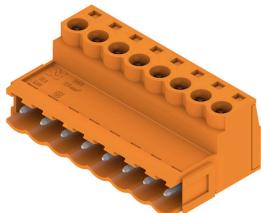
種別	SLS 5.08/04/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1627260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190199777	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	84 ST	

**SL 5.08/135B**

135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さ  
は、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピ  
ンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可  
能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/04/135B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1635520000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190263959	のダブルテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダー
数量	100 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

**SLS 5.08/180B**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。  
オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示  
ができます。

## 一般注文データ

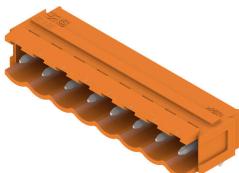
種別	SLS 5.08/04/180B SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1645250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190284466	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	84 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SL 5.00/90B**

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1647580000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190289416	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.00 mm、極数: 4, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、シグナルグリーン、箱
数量	100 ST	

**SLZF 5.08/90B**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/90B SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1673570000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190435288	90°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	100 ST	

**SLZF 5.08/270B**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/270B SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1706160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248119721	270°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	100 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SLZF 5.08/180B**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180B SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1710230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190319540	180°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	100 ST	
種別	SLZF 5.08/04/180B SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1710460000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190319779	180°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	100 ST	

**SL 5.08/90B**

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN GY...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510500000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190286996	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 4, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, ベブルグレー, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510510000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190477660	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 4, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510550000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190292133	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 4, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510560000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190046842	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 4, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応**

種別	SL 5.08/04/90B 3.2SN BL...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510580000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190287054	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピ
数量	100 ST	ン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 青色, 箱
種別	SL 5.08/04/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1515110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190171490	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピ
数量	100 ST	ン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
種別	SL 5.08/04/90B 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1515160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190181093	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピ
数量	100 ST	ン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱

**SL 5.08/180B**

直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

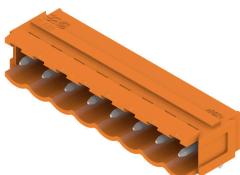
**一般注文データ**

種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN G...	バージョン
注文番号	<a href="#">1519700000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190298227	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダー
数量	100 ST	ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, ペブルグレー, 箱
種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1519710000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190298210	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダー
数量	84 ST	ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN D...	バージョン
注文番号	<a href="#">1519750000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190291334	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダー
数量	100 ST	ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
種別	SL 5.08/04/180B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1519760000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190098483	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダー
数量	100 ST	ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
種別	SL 5.08/04/180B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1524310000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190034030	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダー
数量	100 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
種別	SL 5.08/04/180B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1524360000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190068950	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダー
数量	100 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SL 5.00/90B**

90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1580880000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190044060	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.00 mm、極数: 4, 90°、ソルダーピ
数量	100 ST	ン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、橙色、箱
種別	SL 5.00/04/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1596150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190084806	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.00 mm、極数: 4, 90°、ソルダーピ
数量	100 ST	ン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱

**SL 5.08/135B**

135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

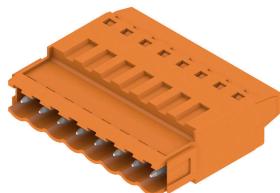
## 一般注文データ

種別	SL 5.08/04/135B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1605550000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190051693	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 4, 135°、ソルダーピ
数量	100 ST	ン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、橙色、箱
種別	SL 5.08/04/135B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1606010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190042141	のダブルテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 4, 135°、ソルダーピ
数量	100 ST	ン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、橙色、箱

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SLT 5.08B**

TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLT 5.08/04/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1611730000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190192617	180°、TOP接続、クランプ範囲、最大: 2.5 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	100 ST	

**SLDV-THR 5.08/180FLF**

高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180FLF...	バージョン
注文番号	<a href="#">1829030000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ/はん
GTIN (EAN)	4032248335725	だフランジ、THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 8, 180°、ソルダーピ
数量	36 ST	ン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、黒色、箱

**SLDV-THR 5.08/180F**

高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180F 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1828790000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248335473	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 8, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、
数量	36 ST	錫メッキ、黒色、箱

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SL-SMT 5.08/180F Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180F 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">183010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248336210	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm,
数量	60 ST	錫メッキ、黒色、箱

**SLDV-THR 5.08/180F**

高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180F 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">182891000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248335602	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm,
数量	36 ST	錫メッキ、黒色、箱

**SLDV-THR 5.08/180FLF**

高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/08/180FLF...	バージョン
注文番号	<a href="#">182915000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ/はん
GTIN (EAN)	4032248335848	だフランジ、THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピ
数量	36 ST	ン長 (l): 1.5 mm, 锡メッキ, 黒色, 箱

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SL-SMT 5.08HC/90F Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90F 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1837650000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248347469	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	60 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

**SL-SMT 5.08/180LF Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1838460000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248348527	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	60 ST	mm, 锡メッキ, 黑色, 箱

**SL-SMT 5.08/180F Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180F 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1837870000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248347681	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	60 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SL-SMT 5.00HC/90LF Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/04/90LF 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1840370000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248351213	THT/THRはんだ接続、5.00 mm、極数: 4, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	60 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

**SLS 5.08/180FI**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180FI SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362516	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	60 ST	

**SLZF 5.08/180FI**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180FI SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846530000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362837	180°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> 、箱
数量	100 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SLS 5.08/180F**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180F SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846380000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362080	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	

**SLZF 5.08/180F**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846950000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248363124	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	100 ST	

**SLS 5.08TB RF15**

クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180TB RF15 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846050000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362332	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	20 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SLS 5.08TB KF35**

クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180TB KF SN...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248362417	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	20 ST	

**SL-SMT 5.00HC/90LF Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/04/90LF 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1797770000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248239771	THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

**SL-SMT 5.08HC/90LF Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775254001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248167807	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SL-SMT 5.08/180LF Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1776382001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248159161	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

**SL-SMT 5.08/180LF Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1776384001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248163502	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	250 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

**SL-SMT 5.08HC/90LF Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775252001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248157235	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

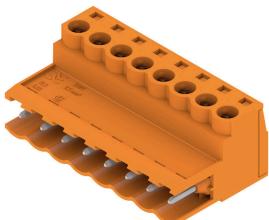
種別	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1780430000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248165759	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	60 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

**SL 5.00/90**

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1626010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190197315	
数量	100 ST	

**SLS 5.08/180 SN**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/04/180 SN OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1627110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4008190199623	
数量	90 ST	

**SLS 5.08/180T SN**

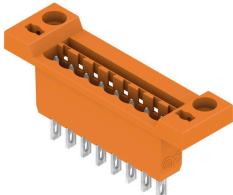
**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応****一般注文データ**

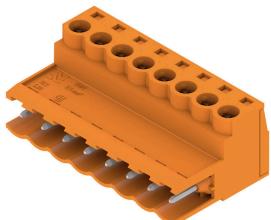
種別	SLS 5.08/04/180T SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1627390000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190199906	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	90 ST	

**SLDF 5.08**

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

**一般注文データ**

種別	SLDF 5.08 L/F 4 SN BK BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1635760000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190264192	4, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	42 ST	

**SLS 5.08/180 SN**

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

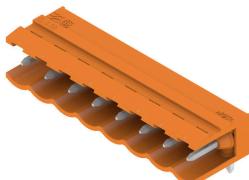
**一般注文データ**

種別	SLS 5.08/04/180 SN BK BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1644940000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190284152	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	90 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SL 5.00/90**

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.00/04/90 3.2SN GY ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1669340000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, ベブルグレー, 箱
GTIN (EAN)	4008190428709	
数量	100 ST	

**SLZF 5.08/90**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/90 SN OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1673110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4008190434823	
数量	100 ST	

**SLZF 5.08/180**

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/04/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1709390000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4008190395902	
数量	100 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応**

種別	SLZF 5.08/04/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1709620000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4008190318925	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	100 ST	

**SL 5.08/90**

90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

**一般注文データ**

種別	SL 5.08/04/90 3.2SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1508210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190162528	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 3.2SN DKG...	バージョン
注文番号	<a href="#">1508250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190104856	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1508260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190021207	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1512810000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190065829	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/90 4.5SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1512860000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190031992	
数量	100 ST	

**SL 5.08/180**

直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダはマーキングスペースがありコード化することができます。

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応****一般注文データ**

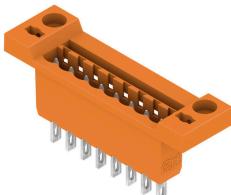
種別	SL 5.08/04/180 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1517410000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190192983	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1517450000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190044497	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1517460000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190042011	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1522010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190291549	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/04/180 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1522060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190185084	
数量	100 ST	

**SL 5.00/90**

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

**一般注文データ**

種別	SL 5.00/04/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1571150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190107314	
数量	100 ST	

**SLDF 5.08**

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

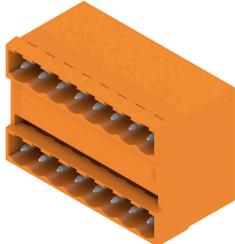
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**対応**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

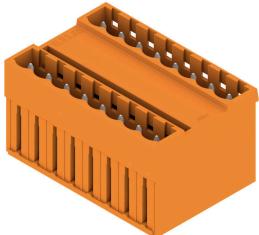
種別	SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1599150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190133627	4, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	42 ST	

**SLD 5.08/90G**

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することができます。

**一般注文データ**

種別	SLD 5.08/08/90G 3.2SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1601810000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190105105	付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

**SLD 5.08/180G**

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することができます。

**一般注文データ**

種別	SLD 5.08/08/180G 3.2SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1602410000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190000608	付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

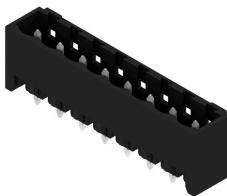
## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SL 5.08/135**

135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

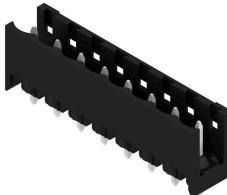
種別	SL 5.08/04/135 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1603080000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 4、135°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、橙色、箱
GTIN (EAN)	4008190164997	
数量	100 ST	

**SL-SMT 5.08/180G Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180G 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1838230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 4、180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、黒色、箱
GTIN (EAN)	4032248348299	
数量	100 ST	

**SL-SMT 5.08/180 Box**

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1838000000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 4、180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、黒色、箱
GTIN (EAN)	4032248348060	
数量	100 ST	

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SL-SMT 5.08HC/90G Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90G 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1780200000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165520	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

**SL-SMT 5.08HC/90 Tape**

高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5...	バージョン
注文番号	<a href="#">1774784001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167678	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

**SL-SMT 5.08/180G Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

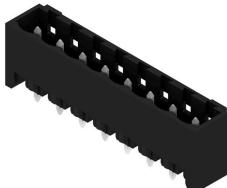
## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775944001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248160129	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

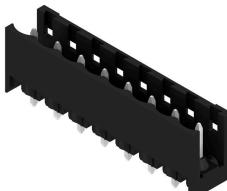
## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**SL-SMT 5.08/180G Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775942001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248158935	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

**SL-SMT 5.08/180 Tape**

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180 1....	バージョン
注文番号	<a href="#">1775594001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248159505	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape

**SL-SMT 5.08HC/90G Tape**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90G 1....	バージョン
注文番号	<a href="#">1775024001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167746	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

**SL-SMT 5.08HC/90G Box**

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

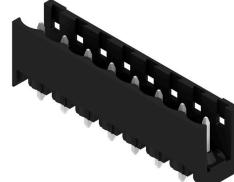
種別	SL-SMT 5.08HC/04/90G 1....	バージョン
注文番号	<a href="#">1775022001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248156085	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

**SL-SMT 5.08HC/90 Box**

高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5...	バージョン
注文番号	<a href="#">1774782001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248155811	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

**SL-SMT 5.08/180 Box**

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/04/180 1....	バージョン
注文番号	<a href="#">1775592001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248157563	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

**BLL 5.08/04/180 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応****SL-SMT 5.08HC/90 Box**

高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

**一般注文データ**

種別	SL-SMT 5.08HC/04/90 3.2...	バージョン
注文番号	<a href="#">1779970000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165292	はんだ接続、5.08 mm、極数: 4、90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫
数量	100 ST	メッキ、黒色、箱