

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

プリント基板用メス型ヘッダはんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型ヘッダ, 閉側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 銅メッキ, 黒色, 箱
注文番号	1646260000
種別	BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX
GTIN (EAN)	4008190285609
数量	120 items
製品データ	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
パッケージ	箱

作成日 03.07.2026 01:02:53 MEZ

カタログステータス / 図面

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

寸法と重量

正味重量	2.95 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (mm) (P)	5.08 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.200 "	外向きエルボ	180°
極数	3	極当たりソルダーピン数	2
ソルダーピン長 (l)	4.5 mm	ソルダーピン長 公差	+0.1 / -0.3 mm
はんだピン寸法	0.4 x 1.00 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.3 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	10.16 mm
L1 (インチ)	0.400 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	バックアップ ハンドタッチセーフ
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい
プラグイン回数	25	差し込み力 / 極、最大	5 N
引張強度 / 極、最大	5 N		

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 200	絶縁抵抗	108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
はんだ接続の層構造	4...6 μm Sn hot-dip tinned	プラグ接点の層構造	4...6 μm Sn hot-dip tinned
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	23 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	16 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	20 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	14 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	250 V

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 V
汚染度 II/2
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV
汚染度 III/3

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV
汚染度 III/2
短時間耐電流抵抗 3 x 1sで120 A

CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)	CSA	証明書番号 (CSA)	200039-1121690
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	15 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

UL 1059に準拠した公称データ

試験制度 (UR)	UR	証明書番号 (UR)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	15 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	349.00 mm
VPE幅	136.00 mm	VPEの高さ	30.00 mm


重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行われ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

寸法図

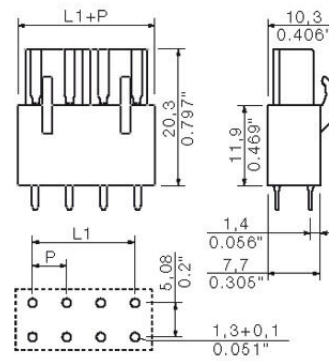

使用例



BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドüミューラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

一般注文データ

種別	BLZ/SL KO BK BX	バージョン
注文番号	1545710000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190087142	黒色, 極数: 1
数量	50 ST	
種別	BLZ/SL KO OR BX	バージョン
注文番号	1573010000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190048396	橙色, 極数: 1
数量	100 ST	


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL 5.00/90B

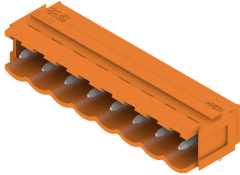


90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/03/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1626220000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 3, 90°, ソルダerpin長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190197520	
数量	100 ST	

SLS 5.08/180B

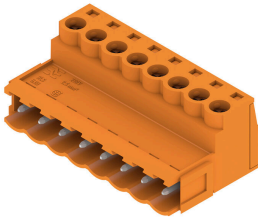

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/03/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	1627250000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
GTIN (EAN)	4008190199760	
数量	108 ST	

SL 5.08/135B



135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/03/135B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	1635510000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 135°, ソルダerpin長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190263942	
数量	100 ST	


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

対応

SLS 5.08/180B

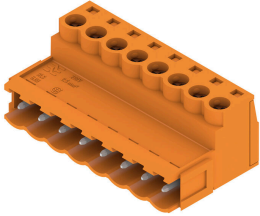

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/03/180B SN BK ...	バージョン
注文番号	1645240000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190284459	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	108 ST	

SLZF 5.08/90B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/03/90B SN OR ...	バージョン
注文番号	1673560000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190435271	90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SLZF 5.08/270B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/03/270B SN OR...	バージョン
注文番号	1706150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248198009	270°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SLZF 5.08/180B




テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/03/180B SN OR...	バージョン
注文番号	1710220000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190319533	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	
種別	SLZF 5.08/03/180B SN BK...	バージョン
注文番号	1710450000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190319762	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SL 5.08/90B

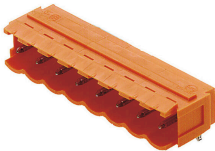

90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/03/90B 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	1510410000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190477677	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1510450000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190292126	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1510460000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190054892	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/90B 3.2SN BL...	バージョン
注文番号	1510480000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 青色, 箱
GTIN (EAN)	4008190286477	
数量	100 ST	

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	SL 5.08/03/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1515010000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190114978	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/90B 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	1515060000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190010126	
数量	100 ST	

SL 5.08/180B



直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/03/180B 3.2SN B...	バージョン
注文番号	1519610000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190294663	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/180B 3.2SN D...	バージョン
注文番号	1519650000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190291327	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/180B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1519660000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190110024	
数量	108 ST	
種別	SL 5.08/03/180B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	1524210000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190139933	
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/180B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	1524260000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190095444	
数量	100 ST	


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL 5.00/90B

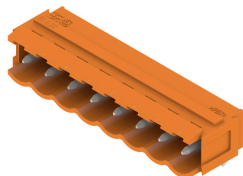

90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/03/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1580870000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190008482	
数量	100 ST	

SL 5.08/135B




135の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/03/135B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1605540000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190097059	
数量	100 ST	

SLT 5.08B

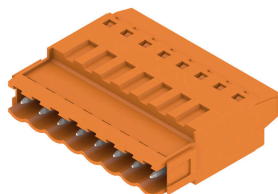

TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLT 5.08/03/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	1611720000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, TOP接続, クランプ範囲, 最大: 2.5 mm ² , 箱
GTIN (EAN)	4008190192600	
数量	100 ST	

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLDV-THR 5.08/180F




高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/06/180F 1...	バージョン
注文番号	1828900000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248335596	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm,
数量	44 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

SLDV-THR 5.08/180FLF

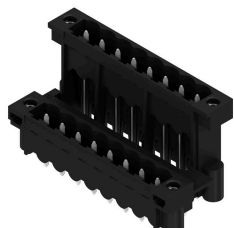

高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/06/180FLF...	バージョン
注文番号	1829020000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ/はんだ
GTIN (EAN)	4032248335718	フランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン
数量	44 ST	長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/06/180F 3...	バージョン
注文番号	1828780000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248335466	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	44 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90F Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90F 3...	バージョン
注文番号	1837640000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248347452	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	72 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180LF Box

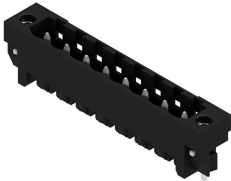

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	バージョン
注文番号	1838450000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248348510	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	72 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3...	バージョン
注文番号	1840360000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248351107	THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	72 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLZF 5.08/180F




テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/03/180F SN OR...	バージョン
注文番号	1846940000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248363117	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SLS 5.08/180FI

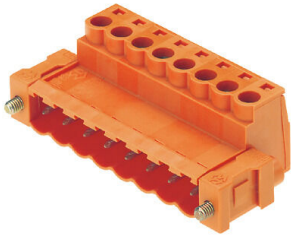


クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/03/180FI SN OR...	バージョン
注文番号	1846220000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248362509	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	72 ST	

SLZF 5.08/180FI

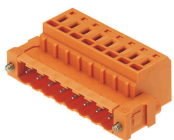

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/03/180FI SN O...	バージョン
注文番号	1846520000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248362820	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLS 5.08/180F

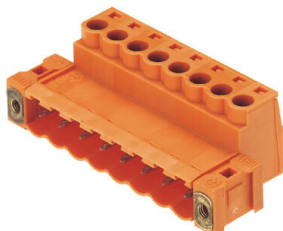

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/03/180F SN OR ...	バージョン
注文番号	1846370000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248362073	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	72 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...	バージョン
注文番号	1775244001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248167791	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08/180LF Box

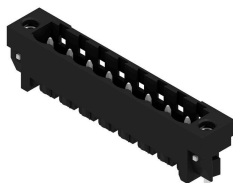

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	バージョン
注文番号	1776372001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248159154	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	72 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMaT 5.0xHC/90 Tape

高耐熱性モジュラーピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンでテープに梱包し、自動機実装に最適化し、リフローはんだ付けに適しています。オス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMaT 5.0xHC/03/90 1...	バージョン
注文番号	1812440000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248294022	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...	バージョン
注文番号	1775242001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248157228	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	72 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	バージョン
注文番号	1776374001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248163496	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	250 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...	バージョン
注文番号	1797760000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248239764	THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

SL-SMarT 5.0xHC/180 Tape

高耐熱性モジュラーピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンでテープに梱包し、自動機実装に最適化し、リフローはんだ付けに適しています。オス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMART 5.0XHC/03/180 ...	バージョン
注文番号	1812460000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248294046	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	270 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 3...	バージョン
注文番号	1780420000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248165742	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	72 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180F Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180F 3...	バージョン
注文番号	1820600000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248316564	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	72 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

SL 5.00/90

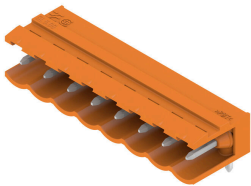


90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/03/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	1626000000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190197308	付け接続, 5.00 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッ
数量	100 ST	キ, 黒色, 箱

SLS 5.08/180 SN

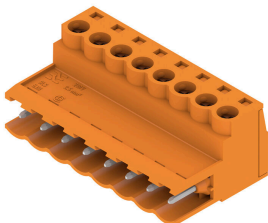

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/03/180 SN OR BX	バージョン
注文番号	1627100000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190199616	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲, 最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	120 ST	


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLDF 5.08

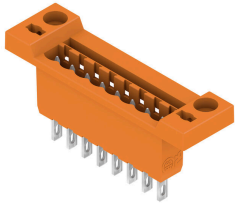

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX	バージョン
注文番号	1635750000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190264185	3, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	48 ST	

SLS 5.08/180 SN




クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/03/180 SN BK BX	バージョン
注文番号	1644930000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190284145	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	120 ST	

SLZF 5.08/90

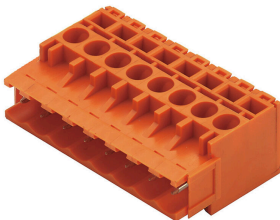

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/03/90 SN OR BX	バージョン
注文番号	1673100000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190434809	90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLZF 5.08/180

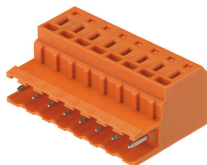

テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/03/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	1709380000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190395896	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	
種別	SLZF 5.08/03/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	1709610000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190318918	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	100 ST	

SL 5.08/90



90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/03/90 3.2SN BK ...	バージョン
注文番号	1508110000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190095086	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メツ
数量	100 ST	キ, 黒色, 箱
種別	SL 5.08/03/90 3.2SN DKG...	バージョン
注文番号	1508150000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190291761	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メツ
数量	100 ST	キ, シグナルグリーン, 箱
種別	SL 5.08/03/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	1508160000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190028879	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メツ
数量	100 ST	キ, 橙色, 箱
種別	SL 5.08/03/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	1512710000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190275860	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メツ
数量	100 ST	キ, 黒色, 箱

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	SL 5.08/03/90 4.5SN OR ...	バージョン
注文番号	1512760000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190036089	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダピン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SL 5.08/180

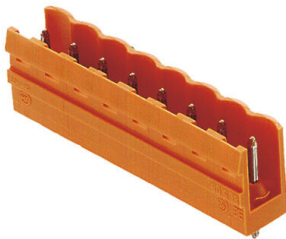


直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/03/180 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	1517310000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190192990	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/180 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1517350000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190111199	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/180 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1517360000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190057077	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/180 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1521910000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190177928	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダピン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	100 ST	
種別	SL 5.08/03/180 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	1521960000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190090807	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダピン長 (I): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SL 5.00/90

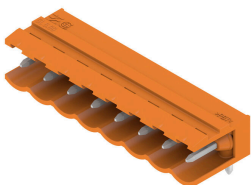

90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	SL 5.00/03/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	1571140000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190167202	付け接続, 5.00 mm, 極数: 3, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SLDF 5.08

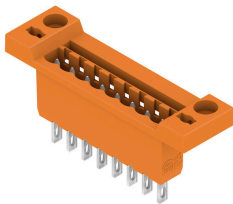


オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX	バージョン
注文番号	1599140000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190077853	3, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	48 ST	

SLD 5.08/90G

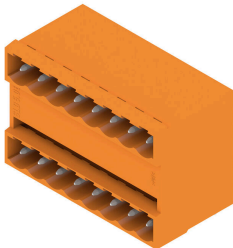

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SLD 5.08/06/90G 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1601800000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190045876	付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLD 5.08/180G

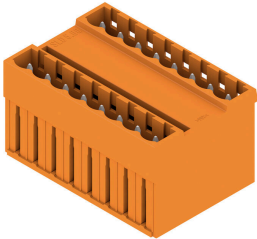


平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SLD 5.08/06/180G 3.2SN ...	バージョン
注文番号	1602400000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダ, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190076887	付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

SL 5.08/135

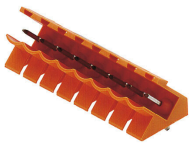


135の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/03/135 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1603070000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダ, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190089412	付け接続, 5.08 mm, 極数: 3, 135°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	100 ST	

SLT 5.08/180

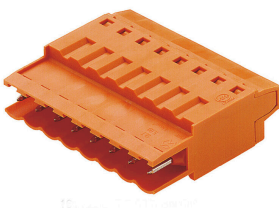

TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLT 5.08/03/180 SN OR BX	バージョン
注文番号	1611570000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4008190192457	180°, TOP接続, クランプ範囲、最大: 2.5 mm², 箱
数量	100 ST	


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180 Box

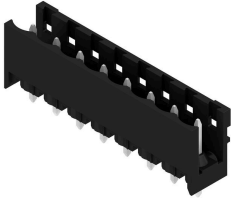


高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180 3...	バージョン
注文番号	1837990000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348053	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180G Box

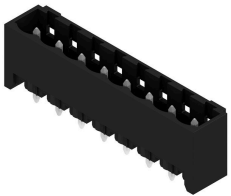

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180G 3...	バージョン
注文番号	1838220000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348282	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90G 3...	バージョン
注文番号	1780190000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165513	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180G Box

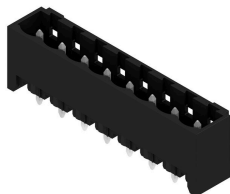


箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	バージョン
注文番号	1775932001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248158928	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180 Box

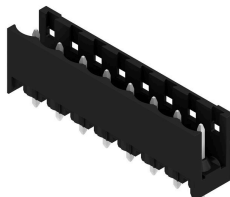

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180 1...	バージョン
注文番号	1775572001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248157556	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08HC/90G Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1...	バージョン
注文番号	1775014001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167739	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90B Tape



高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90B 1...	バージョン
注文番号	1804270000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248265725	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	バージョン
注文番号	1774772001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248155705	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1...	バージョン
注文番号	1775012001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248156030	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180G Tape

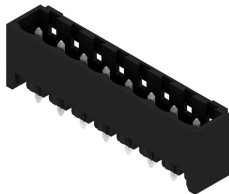

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	バージョン
注文番号	1775934001	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248160112	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90 3.2...	バージョン
注文番号	1779960000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165285	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	100 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08HC/90 Tape



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	バージョン
注文番号	1821170000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248319817	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape


BLL 5.08/03/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08/180 Tape

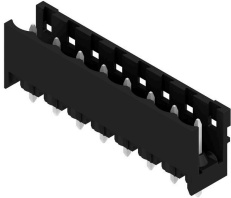

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/03/180 1...	バージョン
注文番号	1821110000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248319756	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape