


## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

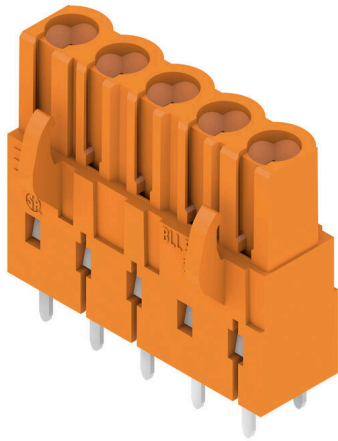

図に類似

プリント基板用メス型ヘッダはんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型ヘッダ、閉側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 5、180°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、銅メッキ、黒色、箱
注文番号	<a href="#">1646280000</a>
種別	BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX
GTIN (EAN)	4008190285623
数量	72 items
製品データ	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
パッケージ	箱
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-10-31T00:00:00+01:00
作成日	18.05.2026 06:55:47 MEZ

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E60693

## 寸法と重量

正味重量	5.4 g
------	-------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (mm) (P)	5.08 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.200 "	外向きエルボ	180°
極数	5	極当たりソルダーピン数	2
ソルダーピン長 (l)	4.5 mm	ソルダーピン長 公差	+0.1 / -0.3 mm
はんだピン寸法	0.4 x 1.00 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.3 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	20.32 mm
L1 (インチ)	0.800 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	バックアップ ハンドタッチセーフ
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい
プラグイン回数	25	差し込み力 / 極、最大	5 N
引張強度 / 極、最大	5 N		

## 材料データ

絶縁材	PBT GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 200	絶縁抵抗	108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
はんだ接続の層構造	4...6 μm Sn hot-dip tinned	プラグ接点の層構造	4...6 μm Sn hot-dip tinned
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

## IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	23 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	16 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	20 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	14 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3250 V	

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 V  
汚染度 II/2  
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV  
汚染度 III/3

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV  
汚染度 III/2  
短時間耐電流抵抗 3 x 1sで120 A

## CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)	CSA	証明書番号 (CSA)	200039-1121690
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	15 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

## UL 1059に準拠した公称データ

試験制度 (UR)	UR	証明書番号 (UR)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	15 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

## 梱包

パッケージ	箱	VPE 長	350.00 mm
VPE幅	130.00 mm	VPEの高さ	30.00 mm


## 重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行われ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

## 分類

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

寸法図

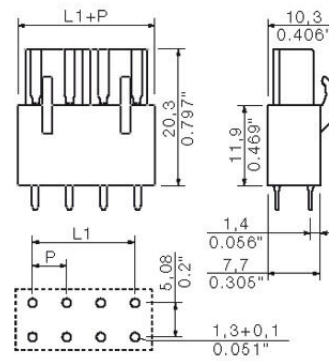

使用例



## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドüミューラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

## 一般注文データ

種別	BLZ/SL KO BK BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1545710000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190087142	黒色, 極数: 1
数量	50 ST	
種別	BLZ/SL KO OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1573010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190048396	橙色, 極数: 1
数量	100 ST	

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL 5.00/90B




90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.00/05/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1626230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のアダプター, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190197537	
数量	50 ST	

## SLS 5.08/180B

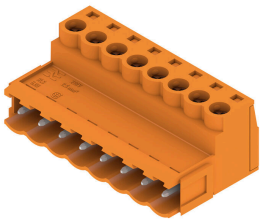

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/05/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1627270000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4008190199784	
数量	66 ST	

## SLZF 5.08/90B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/05/90B SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1673580000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4008190435295	
数量	50 ST	

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLZF 5.08/270B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/05/270B SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1706170000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248198030	270°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	
種別	SLZF 5.08/05/270B SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1706400000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248198047	270°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	

## SLZF 5.08/180B




テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/05/180B SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1710240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4008190319557	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	

## SL 5.08/90B

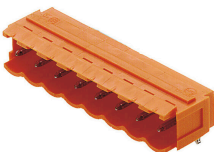

90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/05/90B 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510610000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダールピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190204051	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510650000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダールピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190292140	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1510660000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダールピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190121372	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1515210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダールピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190001117	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/90B 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1515260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダールピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190054359	
数量	50 ST	

## SL 5.08/180B



直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/05/180B 3.2SN D...	バージョン
注文番号	<a href="#">1519850000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダールピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
GTIN (EAN)	4008190291341	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/180B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1519860000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダールピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190014094	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/180B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1524410000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダールピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4008190046804	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/180B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1524460000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダールピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190125424	
数量	50 ST	


## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL 5.00/90B

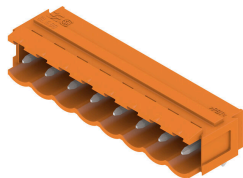

90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.00/05/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1580890000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190042578	
数量	50 ST	

## SL 5.08/135B




135の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/05/135B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1605560000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190089948	
数量	50 ST	

## SLT 5.08B

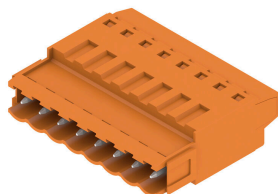

TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLT 5.08/05/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1611740000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, TOP接続, クランプ範囲、最大: 2.5 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4008190192624	
数量	50 ST	

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/10/180F 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1828920000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248335619	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	32 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

## SLDV-THR 5.08/180FLF



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/10/180FLF...	バージョン
注文番号	<a href="#">1829040000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ/はんだ
GTIN (EAN)	4032248335732	フランジ, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダー
数量	32 ST	ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

## SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/10/180F 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1828800000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248335480	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	32 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90F 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1837660000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248347476	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	48 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.08/180F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180F 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1837330000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248345922	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm,
数量	48 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/05/90LF 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1840380000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248351220	THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	48 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08/180LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180LF ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1838470000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248348534	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2
数量	48 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

## SLZF 5.08/180F




テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/05/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846970000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248363131	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	50 ST	

## SLS 5.08/180FI

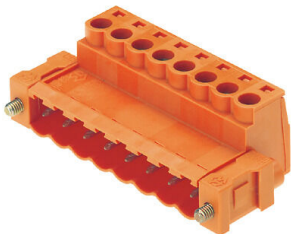

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/05/180FI SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248362523	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLS 5.08/180F



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/05/180F SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1846390000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248362097	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90LF 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775262001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248157242	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	48 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.08/180LF Tape

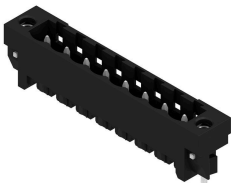

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180LF ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1776394001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248163618	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	250 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90LF 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775264001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248167814	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

## SL-SMT 5.00HC/90LF Tape




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1797780000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248239788	THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

## SL-SMT 5.08/180LF Box

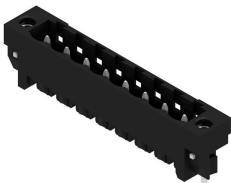

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180LF ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1776392001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248159178	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	48 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90LF 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1780440000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248165766	THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	48 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.08/180F Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180F 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1820770000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248317639	THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm,
数量	48 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

## SL 5.00/90

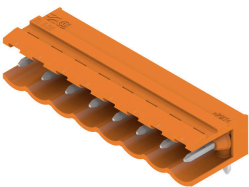

90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.00/05/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1626020000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190197322	付け接続, 5.00 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッ
数量	50 ST	キ, 黒色, 箱


## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLS 5.08/180 SN

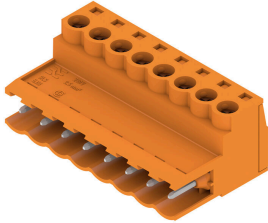

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ


種別	SLS 5.08/05/180 SN OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1627120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4008190199630	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	72 ST	

## SLS 5.08/180T SN

## 一般注文データ

種別	SLS 5.08/05/180T SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1627400000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4008190199913	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	72 ST	

## SLDF 5.08

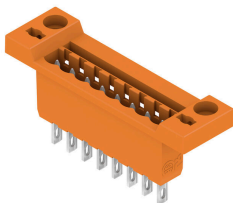

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 5 SN BK BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1635770000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190264208	5, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	36 ST	

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLZF 5.08/90




テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/05/90 SN OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1673120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4008190434830	90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², 箱
数量	50 ST	

## SLZF 5.08/180

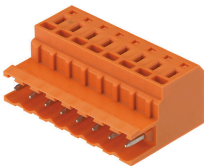


テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	SLZF 5.08/05/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1709400000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4008190390167	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², 箱
数量	50 ST	
種別	SLZF 5.08/05/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1709630000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4008190318932	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm², 箱
数量	50 ST	

## SL 5.08/90

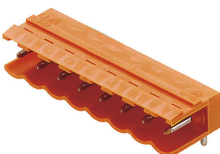

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 対応

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/05/90 3.2SN DKG...	バージョン
注文番号	<a href="#">1508350000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190008383	付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1508360000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190131241	付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1512910000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190292508	付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/90 4.5SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1512960000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190110222	付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

## SL 5.08/180

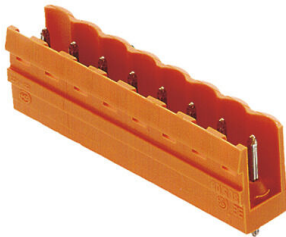

直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/05/180 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1517550000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190131487	付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/180 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1517560000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190145170	付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/180 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1522110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190291556	付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/05/180 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1522160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190047344	付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL 5.00/90




90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.00/05/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1571160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190128463	付け接続, 5.00 mm, 極数: 5, 90°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

## SLDF 5.08

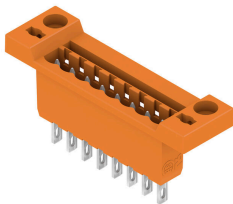


オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

## 一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 5 SN OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1599160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190079970	5, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	36 ST	

## SLD 5.08/90G

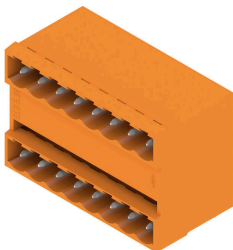

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

## 一般注文データ

種別	SLD 5.08/10/90G 3.2SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1601820000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190091026	付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	


## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLD 5.08/180G

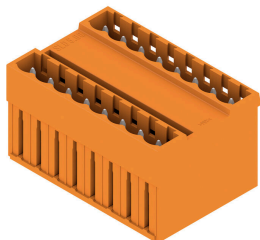

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

## 一般注文データ

種別	SLD 5.08/10/180G 3.2SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1602420000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダ, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 10, 180°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫
GTIN (EAN)	4008190077129	メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

## SL 5.08/135




135の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	SL 5.08/05/135 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1603090000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダ, 開側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 5, 135°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190013912	
数量	50 ST	

## SL-SMT 5.08/180 Box

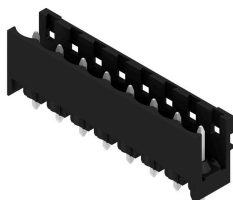

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダ。箱もしくはテープ梱包。1.5 mmのソルダピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mmソルダピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1838010000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダ, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348077	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱


## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08/180G Box

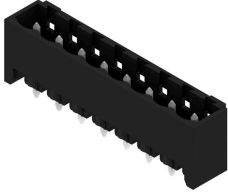

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180G 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1838240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348305	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.08HC/90G Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90G 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1780210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165537	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.08/180G Tape

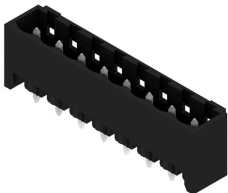

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775954001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248160143	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08/180 Box



高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775632001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248157570	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.08HC/90 Box




高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90 1.5...	バージョン
注文番号	<a href="#">1774792001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248155828	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.08/180 Tape

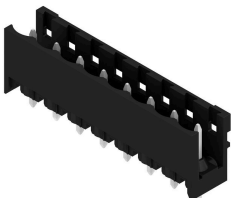

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775634001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248159611	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape


## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08/180G Box

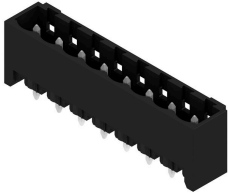

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/180G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775952001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248158942	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90G 1....	バージョン
注文番号	<a href="#">1775032001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248156092	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

## SL-SMT 5.08HC/90 Tape



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90 1.5...	バージョン
注文番号	<a href="#">1774794001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167685	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

## BLL 5.08/05/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08HC/90G Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90G 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">1775034001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167753	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/05/90 3.2...	バージョン
注文番号	<a href="#">1779980000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165308	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱