
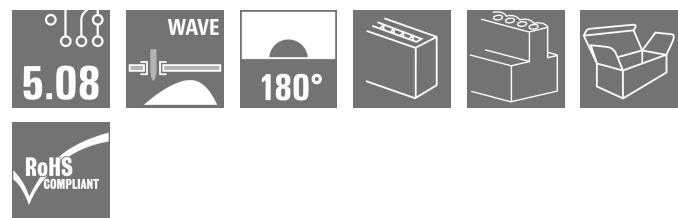


BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

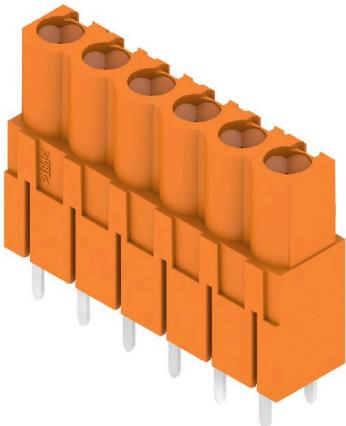

図に類似

プリント基板用メス型ヘッダはんだピン長は、フローは
んだ付けに適しています。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型ヘッダー、閉側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長(l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱
注文番号	1646290000
種別	BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX
GTIN (EAN)	4008190285630
数量	60 items
製品データ	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
パッケージ	箱

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

寸法と重量

正味重量	5.84 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (mm) (P)	5.08 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.200 "	外向きエルボ	180°
極数	6	極当たりソルダーピン数	2
ソルダーピン長 (L)	4.5 mm	ソルダーピン長 公差	+0.1 / -0.3 mm
はんだピン寸法	0.4 x 1.00 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.3 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	25.40 mm
L1 (インチ)	1.000 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	バックオフ ハンドタッチセーフ
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ 保護	IP20接続	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい
プラギング回数	25	差し込み力 / 極、最大.	5 N
引張強度/極、最大.	5 N		

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 200	絶縁抵抗	108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
はんだ接続の層構造	4...6 µm Sn hot-dip tinned	プラグ接点の層構造	4...6 µm Sn hot-dip tinned
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	23 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	16 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	20 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	14 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3250 V	

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 V
汚染度 II/2

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV
汚染度 III/3

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 4 kV
汚染度 III/2

短時間耐電流抵抗 3 x 1s で 120 A

CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)	CSA
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	15 A
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (CSA)	200039-1121690
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A

UL 1059に準拠した公称データ

試験制度 (UR)	UR
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	15 A
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (UR)	E60693
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	348.00 mm
VPE幅	137.00 mm	VPEの高さ	31.00 mm

重要なメモ

IPC準拠 適合性 : 製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

注意事項

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類



ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

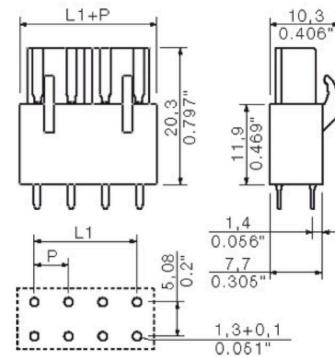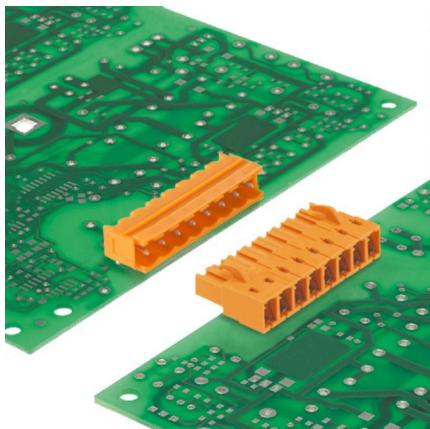寸法図**使用例**

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

コーディングパーツ



接続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロッキングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます
コーディングエレメントとロッキングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドミュラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。
プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。
利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

一般注文データ

種別	BLZ/SL KO BK BX	バージョン
注文番号	1545710000	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、
GTIN (EAN)	4008190087142	黒色、極数: 1
数量	50 ST	
種別	BLZ/SL KO OR BX	バージョン
注文番号	1573010000	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、
GTIN (EAN)	4008190048396	橙色、極数: 1
数量	100 ST	


BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL 5.00/90B

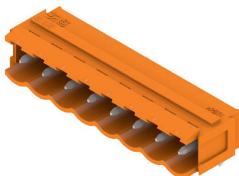


90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/06/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1626240000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190197544	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピ
数量	50 ST	ン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱

SLS 5.08/180B

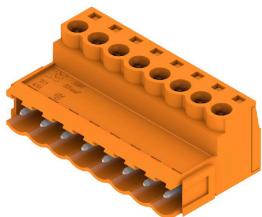


クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	1627280000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190199791	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² 、箱
数量	54 ST	
種別	SLS 5.08/06/180B SN BK ...	バージョン
注文番号	1645270000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190284480	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² 、箱
数量	54 ST	

SL 5.00/90B

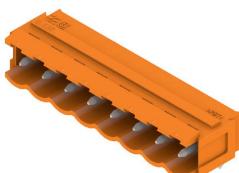

90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	SL 5.00/06/90B 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1647600000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190289430	のダブルテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピ
数量	50 ST	ン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シグナルグリーン, 箱

SLZF 5.08/270B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/06/270B SN OR...	バージョン
注文番号	1706180000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248127931	270°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	50 ST	

SLZF 5.08/180B



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/06/180B SN OR...	バージョン
注文番号	1710250000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190319564	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	50 ST	
種別	SLZF 5.08/06/180B SN BK...	バージョン
注文番号	1710480000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190319793	180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	50 ST	

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL 5.08/90B



90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/06/90B 3.2SN GY...	バージョン
注文番号	1510700000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190287009	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピ
数量	50 ST	ン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、ペブルグレー、箱
種別	SL 5.08/06/90B 3.2SN BK...	バージョン
注文番号	1510710000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190244385	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピ
数量	50 ST	ン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、黒色、箱
種別	SL 5.08/06/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1510760000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190157951	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピ
数量	50 ST	ン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、オレンジ、箱
種別	SL 5.08/06/90B 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1515310000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190103453	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピ
数量	50 ST	ン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱
種別	SL 5.08/06/90B 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	1515360000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190080570	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピ
数量	50 ST	ン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、オレンジ、箱

SL 5.08/180B



直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/06/180B 3.2SN D...	バージョン
注文番号	1519950000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190291358	のダブテール、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピ
数量	50 ST	ン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、シグナルグリーン、箱

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	SL 5.08/06/180B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1519960000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190011901	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダー
数量	54 ST	ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
種別	SL 5.08/06/180B 4.5SN B...	バージョン
注文番号	1524510000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190142032	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダー
数量	54 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
種別	SL 5.08/06/180B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	1524560000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190144203	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダー
数量	50 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱

SL 5.00/90B



90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.00/06/90B 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1580900000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190130695	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.00 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
数量	50 ST	

SL 5.08/135B



135°の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/06/135B 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1605570000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190268756	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 135°, ソルダー
数量	50 ST	ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
種別	SL 5.08/06/135B 4.5SN O...	バージョン
注文番号	1606030000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用
GTIN (EAN)	4008190050436	のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 135°, ソルダー
数量	50 ST	ピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱


BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SLT 5.08B

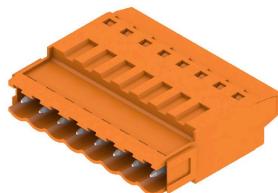

TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLT 5.08/06/180B SN OR ...	バージョン
注文番号	1611750000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190192631	180°、TOP接続、クランプ範囲、最大: 2.5 mm ² 、箱
数量	50 ST	

SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/12/180F 3...	バージョン
注文番号	1828810000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248335497	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 12, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	28 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

SLDV-THR 5.08/180FLF



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/12/180FLF...	バージョン
注文番号	1829050000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ/はん
GTIN (EAN)	4032248335749	だフランジ、THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 12, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、黒色、箱
数量	28 ST	

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SLDV-THR 5.08/180F



高耐熱性、二段階型、水平オフセット、フランジ付属オス型コネクタまたは、はんだフランジ。リフローはんだ付け適合 1.5 mm ソルダーピン。リフローおよびフローはんだ付け適合 3.2 mm はんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLDV-THR 5.08/12/180F 1...	バージョン
注文番号	1828930000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248335626	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 12, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	28 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

SL-SMT 5.08/180F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合 3.2 mm はんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180F 1...	バージョン
注文番号	1837340000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248345939	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、
数量	42 ST	錫メッキ、黒色、箱

SL-SMT 5.08HC/90F Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合 3.2 mm はんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90F 3...	バージョン
注文番号	1837670000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248347483	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、
数量	42 ST	錫メッキ、黒色、箱

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08/180LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180LF ...	バージョン
注文番号	1838480000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248348541	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	42 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/06/90LF 3...	バージョン
注文番号	1840390000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248351237	THT/THRはんだ接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	42 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

SLS 5.08TB KF35



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180TB KF SN...	バージョン
注文番号	1846140000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248362424	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² 、箱
数量	20 ST	


BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SLS 5.08/180FI

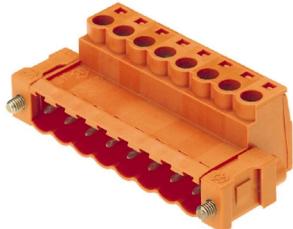

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180FI SN OR...	バージョン
注文番号	1846250000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248362530	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	42 ST	

SLS 5.08TB RF15



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180TB RF15 ...	バージョン
注文番号	1846060000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248362349	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	20 ST	

SLS 5.08/180F



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180F SN OR ...	バージョン
注文番号	1846400000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248362103	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	42 ST	

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SLZF 5.08/180F



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/06/180F SN OR...	バージョン
注文番号	1846980000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248363148	180°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² , 箱
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08/180LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180LF ...	バージョン
注文番号	1776402001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248159185	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	42 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90LF 1...	バージョン
注文番号	1775274001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248167838	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm、錫メッキ、黒色、Tape

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90LF 1...	バージョン
注文番号	1775272001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248157259	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	50 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.00HC/06/90LF 1...	バージョン
注文番号	1797790000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248239795	THT/THRはんだ接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	350 ST	mm、錫メッキ、黒色、Tape

SL-SMT 5.08/180LF Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180LF ...	バージョン
注文番号	1776404001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248163625	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5
数量	250 ST	mm、錫メッキ、黒色、Tape

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90LF 3...	バージョン
注文番号	1780450000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
GTIN (EAN)	4032248165773	THT/THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	42 ST	mm、錫メッキ、黒色、箱

SL-SMT 5.08/180F Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180F 3...	バージョン
注文番号	1820610000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THT/
GTIN (EAN)	4032248316571	THRはんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、
数量	42 ST	錫メッキ、黒色、箱

SLS 5.08/180 SN

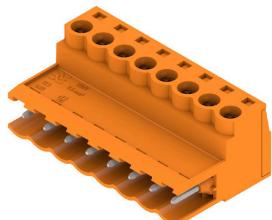

クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180 SN OR BX	バージョン
注文番号	1627130000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6、
GTIN (EAN)	4008190199647	180°、クランプヨークねじ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² 、箱
数量	60 ST	

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応


www.weidmueller.com

SLS 5.08/180T SN

一般注文データ

種別	SLS 5.08/06/180T SN OR ...	バージョン
注文番号	1627410000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190199920	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm ² , 箱
数量	60 ST	

SLDF 5.08

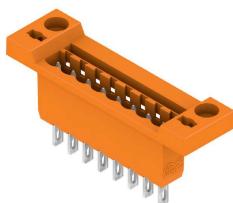

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

一般注文データ

種別	SLDF 5.08 L/F 6 SN BK BX	バージョン
注文番号	1635780000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190264215	6, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	36 ST	

SLZF 5.08/90



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/06/90 SN OR BX	バージョン
注文番号	1673130000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4008190434847	90°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm ² , 箱
数量	50 ST	

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SLZF 5.08/180



テンションクランプばね接続のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLZF 5.08/06/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	1709410000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6, 180°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² 、箱
GTIN (EAN)	4008190390174	
数量	50 ST	
種別	SLZF 5.08/06/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	1709640000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型プラグ、5.08 mm、極数: 6, 180°、耐張クランプ接続、クランプ範囲、最大: 3.31 mm ² 、箱
GTIN (EAN)	4008190318949	
数量	50 ST	

SL 5.08/90



90°の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/06/90 3.2SN DKG...	バージョン
注文番号	1508450000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、シグナルグリーン、箱
GTIN (EAN)	4008190291778	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	1508460000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、橙色、箱
GTIN (EAN)	4008190132767	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	1513010000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱
GTIN (EAN)	4008190113698	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/90 4.5SN OR ...	バージョン
注文番号	1513060000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、橙色、箱
GTIN (EAN)	4008190027599	
数量	50 ST	


BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL 5.08/180

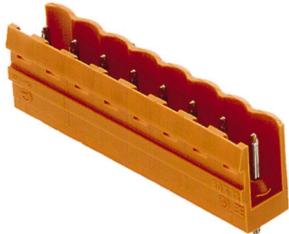

直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/06/180 3.2SN DK...	バージョン
注文番号	1517650000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、シグナルグリーン、箱
GTIN (EAN)	4008190073763	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/180 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1517660000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、橙色、箱
GTIN (EAN)	4008190139445	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/180 4.5SN BK...	バージョン
注文番号	1522210000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱
GTIN (EAN)	4008190291563	
数量	50 ST	
種別	SL 5.08/06/180 4.5SN OR...	バージョン
注文番号	1522260000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、橙色、箱
GTIN (EAN)	4008190062385	
数量	50 ST	

SL 5.00/90



90 の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ


種別	SL 5.00/06/90 3.2SN OR ...	バージョン
注文番号	1571170000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫メッキ、橙色、箱
GTIN (EAN)	4008190112325	
数量	50 ST	
種別	SL 5.00/06/90 4.5SN BK ...	バージョン
注文番号	1596180000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THRはんだ付け接続、5.00 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 4.5 mm、錫メッキ、黒色、箱
GTIN (EAN)	4008190105655	
数量	50 ST	

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

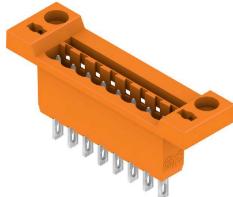SLDF 5.08

オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

一般注文データ


種別	SLDF 5.08 L/F 6 SN OR BX	バージョン
注文番号	1599170000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190179595	6, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱
数量	36 ST	

SLD 5.08/90G

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することができます。

一般注文データ

種別	SLD 5.08/12/90G 3.2SN O...	バージョン
注文番号	1601830000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190158798	
数量	50 ST	
種別	SLD 5.08/12/90G 4.5SN O...	バージョン
注文番号	1602060000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4008190124861	
数量	50 ST	

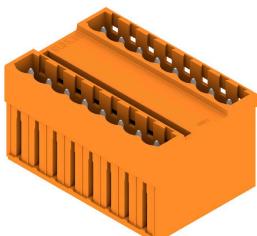SLD 5.08/180G

平行ピン配置の2層オス型ヘッダです。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することができます。

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	SLD 5.08/12/180G 3.2SN ...	バージョン
注文番号	1602430000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはん
GTIN (EAN)	4008190045692	だ付け接続, 5.08 mm, 極数: 12, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 橙色, 箱

SL 5.08/135



135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

一般注文データ

種別	SL 5.08/06/135 3.2SN OR...	バージョン
注文番号	1603100000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190101480	付け接続, 5.08 mm, 極数: 6, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ
数量	50 ST	キ, 橙色, 箱

SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90G 3....	バージョン
注文番号	1780220000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165544	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱


BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08/180G Box

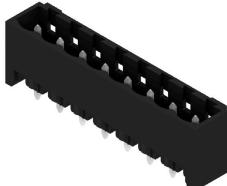


箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180G 3...	バージョン
注文番号	1838250000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348312	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180 Box

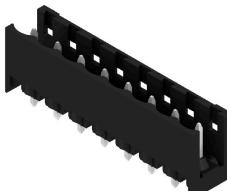


高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180 3...	バージョン
注文番号	1838020000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348084	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 5.08/180G Box

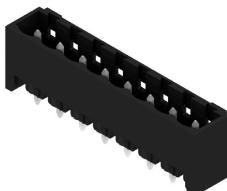

箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180G 1...	バージョン
注文番号	1775962001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248158959	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90G 1...	バージョン
注文番号	1775042001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248156108	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	50 ST	メッキ、黒色、箱

SL-SMT 5.08/180G Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180G 1...	バージョン
注文番号	1775964001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248160174	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	250 ST	メッキ、黒色、Tape

SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90 1.5...	バージョン
注文番号	1774802001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248155835	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	50 ST	メッキ、黒色、箱

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08HC/90 Tape




高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90 1.5...	バージョン
注文番号	1774804001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167692	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 90°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	350 ST	メッキ、黒色、Tape

SL-SMT 5.08/180 Box

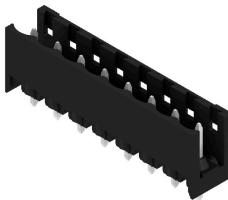

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180 1...	バージョン
注文番号	1775642001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248157587	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	50 ST	メッキ、黒色、箱

SL-SMT 5.08/180G Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180G 1...	バージョン
注文番号	1775963001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167197	はんだ接続、5.08 mm、極数: 6, 180°、ソルダーピン長 (l): 1.5 mm、錫
数量	48 ST	メッキ、黒色、Tray

BLL 5.08/06/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08HC/90G Tape




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90G 1...	バージョン
注文番号	1775044001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167760	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	350 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08/180 Tape

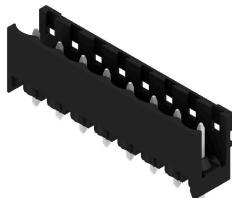

高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/180 1...	バージョン
注文番号	1775644001	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248159628	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫
数量	250 ST	メッキ, 黒色, Tape

SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	SL-SMT 5.08HC/06/90 3.2...	バージョン
注文番号	1779990000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165315	はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 6, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫
数量	50 ST	メッキ, 黒色, 箱