

## HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
注文番号	<a href="#">1650850000</a>
種別	HDC 48B TSLU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190299453
数量	1 items

## HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

深さ	151 mm	奥行き (インチ)	5.9449 inch
高さ	94 mm	高さ (インチ)	3.7008 inch
幅	90 mm	幅 (インチ)	3.5433 inch
正味重量	632.72 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

## バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	PG 29
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし

## HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

締付けトルク	1.2 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	12	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	PG 29
色 (RAL)	RAL 7035	BG	12
Moduplug®に最適	はい		

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	90 mm
ハウジングの全長	132 mm	ハウジングBの高さ	94 mm

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 48B TSLU 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

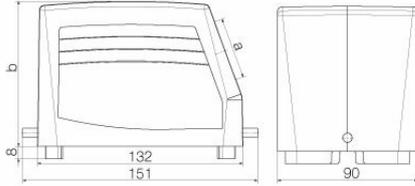

## HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 48B SLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1651100000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4008190299705	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B SDLU 2PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1667560000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4008190424763	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B SLU 2M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788360000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248205899	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 48B SLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788370000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248205905	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 48B SDLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788390000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248205929	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 48B SDLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1799810000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248247035	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B SDLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904150000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248585700	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 48B SLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904190000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248585779	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 48B SDLU 2M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1983500000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248687787	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40

## HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC 48B SDLU 2M50G	バージョン
注文番号	<a href="#">1983510000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248687770	ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 50

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 48B ADLU	バージョン
注文番号	<a href="#">1222900000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き
GTIN (EAN)	4008190138004	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B ALU	バージョン
注文番号	<a href="#">1295600000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし
GTIN (EAN)	4050118092066	
数量	1 ST	

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG 29-MS68	バージョン
注文番号	<a href="#">1569120000</a>	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5
GTIN (EAN)	4008190176419	
数量	10 ST	パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ

## HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	VG 29-K68	バージョン
注文番号	<a href="#">1569030000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4008190142872	トレート, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5バール (30分), ポリアミド6