

## HDC-C-HD-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金 |
| 注文番号       | <a href="#">1651580000</a>   |
| 種別         | HDC-C-HD-BM0.5AG   |
| GTIN (EAN) | 4008190400255  |
| 数量         | 100 items  |

## HDC-C-HD-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

|    |        |      |        |
|----|--------|------|--------|
| 直径 | 3.5 mm | 正味重量 | 0.64 g |
|----|--------|------|--------|

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準抛 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 一般データ

|         |                     |             |                           |
|---------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 接点直径、オス | 1.6 mm              | 被覆剥き長さ、定格接続 | 8 mm                      |
| 接続方式    | クリンプ接続              | バージョンインサート  | HD, HDD, HQ, MixMate      |
| 体積抵抗    | ≤4 mΩ               | 導体断面、最大     | 0.5 mm <sup>2</sup>       |
| 導体断面、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 表面仕上        | 銀色                        |
| プラグイン回数 | ≥ 500               | 種別          | メス型                       |
| 基本材質    | 銅合金                 | シリーズ        | HD                        |
| 生産方法    | 回転                  | 接続配線の断面     | 0.5 - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 接点の材質   | 銅合金                 |             |                           |

## 分類


 
|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

**HDC-C-HD-BM0.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

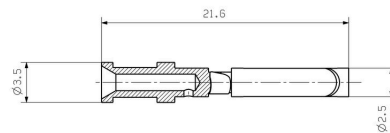

## HDC-C-HD-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Crimping tools



## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | CTX CM 1.6/2.5             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9018490000</a> | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Wクリンプ          |
| GTIN (EAN) | 4008190884598              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | CTIN CM 1.6/2.5            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9205430000</a> | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4インデントク<br>リンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248733446              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## 接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 種別         | REMOVAL TOOL HD            | バージョン        |
| 注文番号       | <a href="#">1866730000</a> | ツール, 接点解除ツール |
| GTIN (EAN) | 4032248437054              |              |
| 数量         | 1 ST                       |              |

## HDC-C-HD-BM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 4 / 2 極



HQ モデルシリーズ - 小型形状による大きな特長。電気的特徴は、それ自体を示すものです。また、実績豊富な HD と HX のクリンプ接点もここで使用できます。

導体接続レベルは、クリンプ接点用に設計されています。実績豊富なクリンプ接点は何十年の間、標準的に使われてきました。

クリンプ接点は、インサートの設置範囲に含まれません。

極数：4/2 (+PE)

定格電流：40 / 10 A

定格電圧：690 / 250 V

定格電圧は UL / CSA 準拠 600 V AC/DC

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC HQ 4/2 FC              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1003160000</a> | HDC挿入, メス型, 690 V, 40 A, 極数: 6, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ |
| GTIN (EAN) | 4032248698158              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC HQ 4/2 MC              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1003170000</a> | HDC挿入, オス型, 690 V, 40 A, 極数: 6, クリンプ接続, 設置サイズ: HQ |
| GTIN (EAN) | 4032248698165              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |