

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
注文番号	1656650000
種別	HDC 40D TOBU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190409661
数量	1 items

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	93.3 mm	奥行き (インチ)	3.6732 inch
高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.9921 inch
幅	57.8 mm	幅 (インチ)	2.2756 inch
正味重量	268 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	PG 29	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	1

作成日 19.04.2026 04:58:27 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	高
設置サイズ	6	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	PG 29
色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	93.3 mm	ハウジングBの高さ	76 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

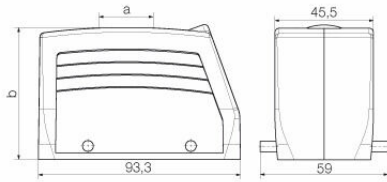

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16B DMDQ 2QB	バージョン
注文番号	1665270000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
GTIN (EAN)	4008190421977	ジング上部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: none

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16B KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1657270000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190410322	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 40D KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1657310000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190410360	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 21

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 40D KBU 1M32G	バージョン
注文番号	1787190000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4032248204533	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 40D KBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787200000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4032248204540	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 40D KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1967670000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4032248670178	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 40D KBU 2M32G N	バージョン
注文番号	2545510000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4050118558333	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 40D KBU 1M25G N	バージョン
注文番号	2559890000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4050118676440	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 40D KBU 1M32G N	バージョン
注文番号	2559900000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4050118673265	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16B ABU	バージョン
注文番号	1208600000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190881351	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, サイドロックランプは交
数量	1 ST	換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
種別	HDC 16B ABU N	バージョン
注文番号	2488590000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118541526	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16B SBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1656720000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190409739	口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1656730000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190409746	口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1656810000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4008190409821	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1656830000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4008190409845	サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2PG29G	バージョン
注文番号	1656840000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4008190409852	サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M32G	バージョン
注文番号	1787110000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248204458	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1787120000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248204465	サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1788240000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248205776	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1899980000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248520718	口サイズ: M 25
数量	1 ST	

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 40D SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1902970000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248592951	サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1M32G	バージョン
注文番号	1902990000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248592968	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 1M25G N	バージョン
注文番号	2560740000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4050118673234	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1PG29G N	バージョン
注文番号	2560770000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118893595	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2560930000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4050118673531	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 1PG21G N	バージョン
注文番号	2560940000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4050118676716	口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2PG21G N	バージョン
注文番号	2560950000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4050118676921	口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2561020000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118676914	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1M32G N	バージョン
注文番号	2561030000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118676464	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M32G N	バージョン
注文番号	2561040000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118676457	サイズ: PG 21
数量	1 ST	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	VG 29-MS68	バージョン
注文番号	1569120000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, スト
GTIN (EAN)	4008190176419	レート, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5
数量	10 ST	パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ
種別	VG 29-K68	バージョン
注文番号	1569030000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4008190142872	トレート, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6