

**HDC 16B KBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
注文番号	<a href="#">1657270000</a>
種別	HDC 16B KBU 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190410322
数量	1 items

## HDC 16B KBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E92202

## 寸法と重量

高さ	64 mm	高さ (インチ)	2.5197 inch
幅	55 mm	幅 (インチ)	2.1654 inch
正味重量	286 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

耐薬品性	物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性	
物質	掘削油	
耐薬品性	耐性	
物質	ディーゼル	
耐薬品性	耐性	
物質	エチルアルコール	
耐薬品性	耐性	
物質	トランスマッision油	
耐薬品性	耐性	
物質	作動油	
耐薬品性	耐性	
物質	冷却剤	
耐薬品性	耐性	
物質	石油ベンジン	
耐薬品性	耐性	
物質	汗	
耐薬品性	耐性	
物質	高級ガソリン	
耐薬品性	条件付き耐性	
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ カバー	PG 21 カバーなし	上部 / 底部 / 蓋 上部ケーブル取り入れ口数	下部 1
---------------------	----------------	-----------------------------	---------

**HDC 16B KBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	カップリングハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	6	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	カップリング拡張パート	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	PG 21
色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
Moduplug®に最適	いいえ		

**一般データ**

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

**寸法**

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	93.3 mm	ハウジングBの高さ	64 mm

**分類**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16B KBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

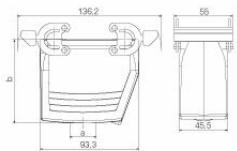

**HDC 16B KBU 1PG21G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****フード、横側ケーブルエントリ**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

**一般注文データ**

種別	HDC 16B TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656480000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190409494	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 40D TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656520000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190409531	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 40D TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656540000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190409555	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 40D TSBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787000000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204243	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 40D TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787010000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204250	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16B TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788180000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205714	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16B TSBU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1809620000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248284979	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 40D TSBU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904800000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248521852	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40

**HDC 16B KBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****フード、上部ケーブルエントリ**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

**一般注文データ**

種別	HDC 40D TOBU 2M25	バージョン
注文番号	<a href="#">1208380000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248100248	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16B TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656590000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190409609	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 40D TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656630000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190409647	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 40D TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656650000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190409661	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 40D TOBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787060000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204304	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 40D TOBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787070000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204410	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16B TOBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788210000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205745	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25

**HDC 16B KBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****カバー**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

**一般注文データ**

種別	HDC 16B DODQ 4BO	バージョン
注文番号	<a href="#">1665260000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4008190421960	
数量	1 ST	入れ口サイズ: none