

HDC 64D TSBO 1PG29G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

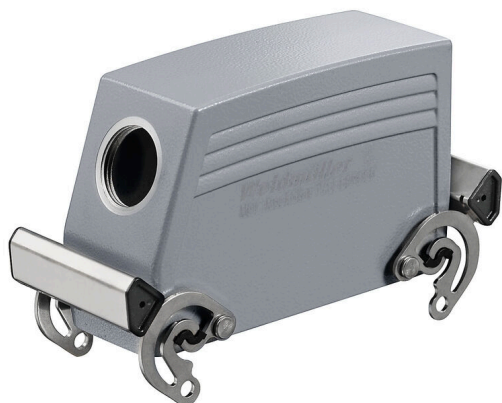

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 注文番号 | 1661960000 |
| 種別 | HDC 64D TSBO 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008190418496 |
| 数量 | 1 items |

HDC 64D TSBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|-------------|
| 高さ | 76 mm | 高さ (インチ) | 2.9921 inch |
| 幅 | 55 mm | 幅 (インチ) | 2.1654 inch |
| 正味重量 | 384 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |

| | | |
|------|------|------------|
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 掘削油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスミッション油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 冷却剤 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 | |
| 耐薬品性 | 耐性 | |
| 物質 | 紫外線 | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |
| 物質 | オゾン | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |

バージョン

| | | | |
|--------------|-------|--------------|----|
| ケーブル取り入れ口サイズ | PG 29 | 上部 / 底部 / 蓋 | 上部 |
| カバー | カバーなし | 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 |

HDC 64D TSBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------------|
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 | ハウジング設計 | 側面ケーブル導入口, プラグハウジング |
| ロックシステム設計 | 上部のサイドロッククランプ | 設計 | 高 |
| 設置サイズ | 8 | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 種別 | プラグ | クランプのバージョン | サイドロッククランプ |
| シーリング | シーリング無し | 内付スレッド | PG 29 |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| Moduplug®に最適 | はい | | |

一般データ

| | | | |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

寸法

| | | | |
|----------|--------|-----------|-------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 幅ハウジングC | 43 mm |
| ハウジングの全長 | 120 mm | ハウジングBの高さ | 76 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 64D TSBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC 64D TSBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 24B SDBO 2PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1662180000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418700 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SDBO 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1662280000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418809 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SDBO 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1786920000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204168 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D SDBO 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1904400000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585236 | |
| 数量 | 1 ST | |

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 64D TSBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 24B ADBO | バージョン |
| 注文番号 | 1213300000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190871147 | ハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, カバー付き, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: none |
| 種別 | HDC 24B ABO | バージョン |
| 注文番号 | 1967910000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248780785 | ハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口 |
| 数量 | 1 ST | サイズ: none |

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VG 29-MS68 | バージョン |
| 注文番号 | 1569120000 | VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 |
| GTIN (EAN) | 4008190176419 | パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | VG 29-K68 | バージョン |
| 注文番号 | 1569030000 | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4008190142872 | IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6 |
| 数量 | 20 ST | |