

HDC 64D SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
注文番号	1662280000
種別	HDC 64D SDBO 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190418809
数量	1 items

HDC 64D SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

高さ	106 mm	高さ (インチ)	4.1732 inch
幅	76.8 mm	幅 (インチ)	3.0236 inch
取付寸法 - 高さ	45 mm	取付寸法 - 幅	132 mm
正味重量	558 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	PG 29	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0

作成日 10.04.2026 12:51:22 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC 64D SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	1	カバー設計	カバー付き
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	上部のサイドロッククランプ
設計	高	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	ベースハウジング
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
内付スレッド	PG 29	色 (RAL)	RAL 7035
BG	8	Moduplug®に最適	はい

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

穴ピッチ長 A2	132 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	43 mm	幅の基準C1	57.5 mm
ハウジングの全長	120 mm	ハウジングBの高さ	84 mm
基準B1の高さ	5 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC 64D SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。


レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B TOBO 1PG29G	バージョン
注文番号	1662020000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418540	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 64D TOBO 1PG21G	バージョン
注文番号	1662080000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418601	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 64D TOBO 1PG29G	バージョン
注文番号	1662100000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418625	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TOBO 1M32G	バージョン
注文番号	1787830000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205271	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	

フード、横側ケーブルエントリ

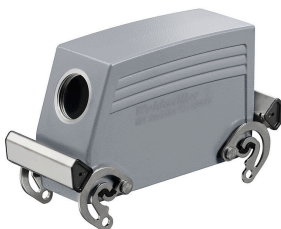

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 64D SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC 24B TSBO 1PG21G	バージョン
注文番号	1661860000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418397	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24B TSBO 1PG29G	バージョン
注文番号	1661880000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418410	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TSBO 1PG21G	バージョン
注文番号	1661940000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418472	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 64D TSBO 1PG29G	バージョン
注文番号	1661960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418496	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	1786790000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204038	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 64D TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	1786800000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204045	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 24B TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	1787770000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205219	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24B TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	1787780000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205226	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25

カバー

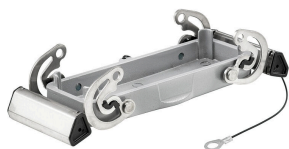

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 64D SDBO 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC 24B DODQ 2QB	バージョン
注文番号	1009100000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 上部のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4032248713844	入れ口サイズ: none
数量	1 ST	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG 29-MS68	バージョン
注文番号	1569120000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5
GTIN (EAN)	4008190176419	パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ
数量	10 ST	
種別	VG 29-K68	バージョン
注文番号	1569030000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
GTIN (EAN)	4008190142872	パール (30分), ポリアミド6
数量	20 ST	