

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
注文番号	1662470000
種別	HDC 64D TSLU 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190418991
数量	1 items

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.9921 inch
幅	45.5 mm	幅 (インチ)	1.7913 inch
正味重量	332 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 掘削油
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル
	耐薬品性 耐性
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッision油
	耐薬品性 耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 耐性
	物質 冷却剤
	耐薬品性 耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 耐性
	物質 汗
	耐薬品性 耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 不安定
	物質 オゾン
	耐薬品性 不安定

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	PG 21	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	高
設置サイズ	8	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	PG 21
色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	120 mm	ハウジングBの高さ	76 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

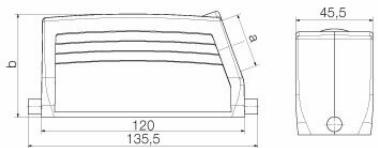

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B SSDLU 2PG21G	バージョン
注文番号	1214500000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190153021	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SLU 2PG21G	バージョン
注文番号	1662720000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190419240	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SSDLU 2PG29G	バージョン
注文番号	1663040000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190419561	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SLU 2M32G	バージョン
注文番号	1786900000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204144	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SLU 2M25G	バージョン
注文番号	1786910000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204151	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SSDLU 2M32G	バージョン
注文番号	1786940000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204182	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SSDLU 2M25G	バージョン
注文番号	1786950000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204199	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SLU 2M25G	バージョン
注文番号	1787880000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205325	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SSDLU 2M25G	バージョン
注文番号	1787900000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205349	
数量	1 ST	

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 24B SSDLU 1M25G	バージョン
注文番号	1901480000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248521364	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SLU 1M25G	バージョン
注文番号	1901560000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248521395	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SSDLU 1M25G	バージョン
注文番号	1904430000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248585106	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SSDLU 1M32G	バージョン
注文番号	1904440000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248585212	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SLU 1M25G	バージョン
注文番号	1904480000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248585090	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SLU 1M32G	バージョン
注文番号	1904490000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248585618	
数量	1 ST	

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めができるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B ALU	バージョン
注文番号	1213900000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4008190176303	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B ADLU	バージョン
注文番号	1214300000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4008190083090	
数量	1 ST	

HDC 64D TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B KLU 1M25G	バージョン
注文番号	1968340000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248689378	
数量	1 ST	