

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, エンドロッドクランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	1665200000
種別	HDC 06B DODL 2BO
GTIN (EAN)	4008190421908
数量	1 items

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.6929 inch
正味重量	58 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
耐薬品性	物質
	アセトン
	耐薬品性
	条件付き耐性
	物質
	掘削油
	耐薬品性
	耐性
	物質
	ディーゼル
	耐薬品性
	耐性
	物質
	エチルアルコール
	耐薬品性
	耐性
	物質
	トランスマッショング
	耐薬品性
	耐性
	物質
	作動油
	耐薬品性
	耐性
	物質
	冷却剤
	耐薬品性
	耐性
	物質
	石油ベンジン
	耐薬品性
	耐性
	物質
	汗
	耐薬品性
	耐性
	物質
	高級ガソリン
	耐薬品性
	条件付き耐性
	物質
	水
	耐薬品性
	耐性
	物質
	紫外線
	耐薬品性
	不安定
	物質
	オゾン
	耐薬品性
	不安定

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ カバー	none カバー付き	上部 / 底部 / 蓋 締付けトルク	カバー 1.2 Nm
---------------------	---------------	-----------------------	---------------

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	ハウジング下部カバー
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	3	ケーブル導入口	ベース用
種別	カバー	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	シーリング無し	色 (RAL)	RAL 7035
BG	3	Moduplug®に最適	はい

一般データ

締付けトルク	1.2 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

寸法

ケーブル導入口	ベース用	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	60 mm	ハウジングBの高さ	18 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

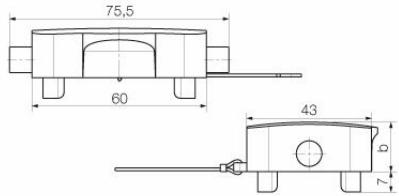

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 06B SLU 1M20G	バージョン
注文番号	1900460000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
GTIN (EAN)	4032248585939	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 1M25G	バージョン
注文番号	1900480000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248585946	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 1M25G N	バージョン
注文番号	2560710000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, , カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4050118673272	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 1PG16G	バージョン
注文番号	1652750000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190402822	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 1PG16G N	バージョン
注文番号	2560840000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, , カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4050118673074	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 2M20G	バージョン
注文番号	1788140000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
GTIN (EAN)	4032248205585	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 2M20G N	バージョン
注文番号	2560850000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, , カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
GTIN (EAN)	4050118673081	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 2M25G	バージョン
注文番号	1788130000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205578	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 2M25G N	バージョン
注文番号	2560860000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, , カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4050118673098	
数量	1 ST	

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 06B SLU 2PG16G	バージョン
注文番号	1652760000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190402839	
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SLU 1M25G	バージョン
注文番号	1900880000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248521111	
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SLU 2PG21G	バージョン
注文番号	1652840000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190402914	
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SLU 2M32G	バージョン
注文番号	1787510000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204854	
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SLU 2M25G	バージョン
注文番号	1787520000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204861	
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SLU 1M32G	バージョン
注文番号	1900900000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248521128	
数量	1 ST	

隔壁ハウジング

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めができるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 06B ALU	バージョン
注文番号	1202100000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ、下側, サイドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4008190149369	
数量	1 ST	

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**カップリングフード**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 06B KLU 1M25G	バージョン
注文番号	1021330000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25
GTIN (EAN)	4032248734948	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B KLU 1PG16G	バージョン
注文番号	1653200000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190403270	
数量	1 ST	
種別	HDC 16D KLU 1PG21G	バージョン
注文番号	1653230000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190403300	
数量	1 ST	